



STC/STF GR オイレススライドシフターSタイプ

シフトテーブル


■ STC20 コンパクトタイプ

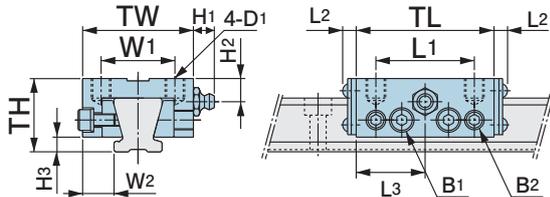

■ STC28 コンパクトタイプ

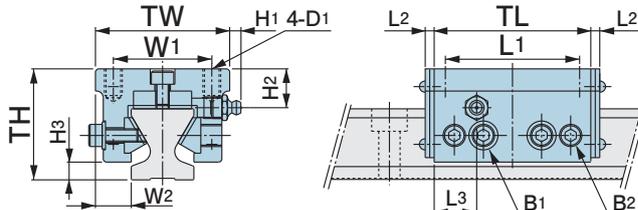

■ STF28,38,48 フランジタイプ

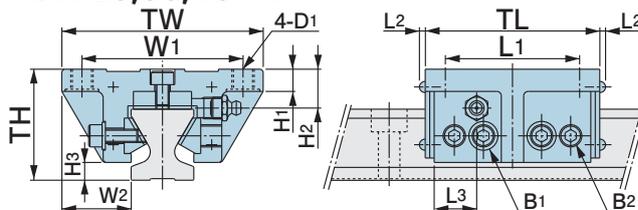

■ コンパクトタイプ

STC レール幅 でご指示ください。

Parts No.

■ フランジタイプ

STF レール幅 でご指示ください。

Parts No.

(例)コンパクトタイプガイドレール幅20mmの場合 ▶ **STC20**

Parts No.	TH	TW	TL	W1	W2	L1	L2	L3	D1	H1	H2	H3	B1	B2	質量 kg
STC20	30	45	56	30	12.75	40	5.5	28	M8	8.5	9.5	6	M5×10	M8×8	0.32
STC28	50	60	70	44	16	50	6	19	M8	5	17.5	8	M6×10	M10×10	0.90
STF28	50	90	78	72	31	60	2.0	23	M10	10	17.5	8	M6×16	M10×10	0.94
STF38	65	110	100	90	36	80	2.6	25	M10	15	25	10	M8×18	M12×12	2.30
STF48	82	140	120	116	46	95	3.9	30	M12	20	30	11	M8×22	M12×15	4.95

ガイドレール

GR 幅 - 長さ でご指示ください。

Parts No.


(例)幅20mm,長さ1000mmの場合 ▶ **GR20-1000**

※固定には六角穴付ボルトをご使用ください。

※一本物での最長レール長さは2000mmです。2000mm以上の場合は、つないでご使用ください。

※ボルト穴埋用キャップ(樹脂製)をオプション部品として用意してあります。詳しくはP.289を参照してください。

※ジャバラ取付用のネジ穴はありません。詳しくはP.290を参照してください。(オプションにて対応しています。)

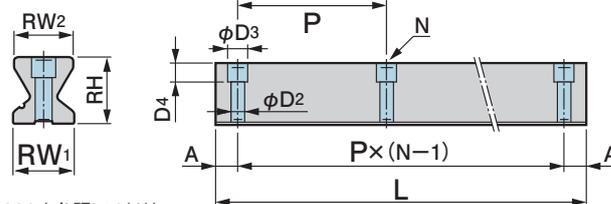

Parts No.	RW1	RW2	RH	L	A	止め穴数 N	P	φD2	φD3	D4	取付ボルト	質量 kg
GR20-300	19.5	19.5	22	300	25	6	50	6.6	11	7	M6×30	0.8
GR20-500	19.5	19.5	22	500	25	10	50	6.6	11	7	M6×30	1.4
GR20-1000	19.5	19.5	22	1000	25	20	50	6.6	11	7	M6×30	2.8
GR20-1500	19.5	19.5	22	1500	25	30	50	6.6	11	7	M6×30	4.2
GR20-2000	19.5	19.5	22	2000	25	40	50	6.6	11	7	M6×30	5.6
GR28-300	28	28	32	300	30	4	80	6.6	11	7	M6×40	1.5
GR28-400	28	28	32	400	40	5	80	6.6	11	7	M6×40	2.0
GR28-600	28	28	32	600	20	8	80	6.6	11	7	M6×40	3.0
GR28-1000	28	28	32	1000	20	13	80	6.6	11	7	M6×40	5.0
GR28-1500	28	28	32	1500	30	19	80	6.6	11	7	M6×40	7.5
GR28-2000	28	28	32	2000	40	25	80	6.6	11	7	M6×40	10.0
GR38-400	38	38	42	400	42.5	4	105	9	14.2	12	M8×45	3.7
GR38-600	38	38	42	600	37.5	6	105	9	14.2	12	M8×45	5.6
GR38-900	38	38	42	900	30	9	105	9	14.2	12	M8×45	8.4
GR38-1200	38	38	42	1200	22.5	12	105	9	14.2	12	M8×45	11.2
GR38-1500	38	38	42	1500	15	15	105	9	14.2	12	M8×45	14.0
GR38-2000	38	38	42	2000	55	19	105	9	14.2	12	M8×45	18.5
GR48-600	48	48	52	600	37.5	6	105	11	17.5	15	M10×60	9.2
GR48-900	48	48	52	900	30	9	105	11	17.5	15	M10×60	13.8
GR48-1200	48	48	52	1200	22.5	12	105	11	17.5	15	M10×60	18.4
GR48-1500	48	48	52	1500	15	15	105	11	17.5	15	M10×60	23.0
GR48-2000	48	48	52	2000	55	19	105	11	17.5	15	M10×60	30.5