



ダウエルピンC形 DP-C


サイズ表 P.44

材質 SCM445相当

硬度 HRC58~62

径公差 $-0.005 \sim 0$
マイナス目タイプです。

仕様・規格 |

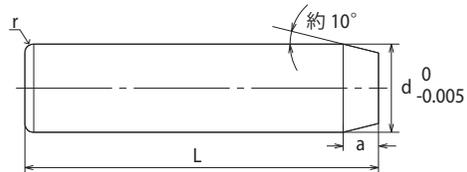

呼び寸法 dXL

d	3	4	5	6	8	10	12	13
r(約)	0.4	1.0			1.5			
a(約)	1.5			2.9				

ダウエルピン インチサイズ


サイズ表 P.44

材質 SCM445相当

硬度 HRC58~62

径公差 $+0.0001'' \sim +0.0003''$
インチサイズです。

仕様・規格 |

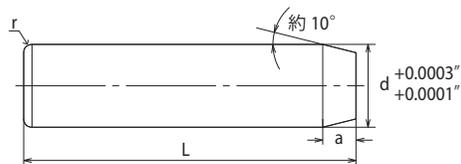

呼び寸法 dXL

d	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
ミリ近似値	3.175	4.763	6.350	7.938	9.525	11.113	12.700
r(約)	0.4	1.0			1.5		
a(約)	1.0		1.2		1.5		1.7

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS
レアメタルスクリュー

ストリッパボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料