

# ストリッパボルト スリーブタイプ 大喜多規格



Stripper Bolts - Sleeve Type

プレス金型のストリッパプレートなど、可動部の懸垂保持のために開発されたねじ部品です。  
ボルトとスリーブのセパレートタイプです。



## ストリッパボルト スリーブタイプ A形 STS-A

サイズ表 P.121


材質 SCM435

表面処理 黒染/テンパーカラー

硬度 HRC34~44

ボルトとスリーブの2ピース構造です。  
締め付け時のスリーブのばね効果によって、ねじがゆるみにくくなります。

### 仕様・規格 |

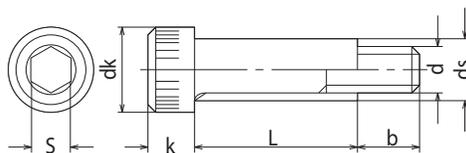

ds	13	16
d	M10 P1.5	M12 P1.75
b	15	18
dk	18	22
k	10	12
s	8	10

呼び寸法 dsXL



## ストリッパボルト スリーブタイプ B形 STS-B

サイズ表 P.121


材質 ボルト SCM435  
スリーブ STKM13  
フランジ SK3~5

硬度 HRC34~44

表面処理 黒染/テンパーカラー

ボルト、スリーブとフランジの3ピース構造で、被保持物への座面を確保しています。  
締め付け時のスリーブのばね効果によって、ねじがゆるみにくくなります。

### 仕様・規格 |

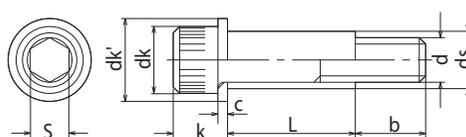

ds	18	20	25
d	M14 P2.0	M16 P2.0	M20 P2.5
b	22	26	36
dk'	26	29	35
dk	21	24	30
k	17	20	24
c	3	4	4
s	12	14	17

呼び寸法 dsXL