



ロックネジ2種 LS-2


サイズ表 P.125

材質 S45C


表面処理 黒染/テンパーカラー

硬度 HRC34~44

1種と重ねて締め付けることで、強力な緩み止めとなります。
六角穴は同径の1種より一回り大きく、2種を取り外さずに1種の締め込みができます。

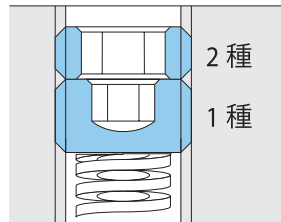

仕様・規格

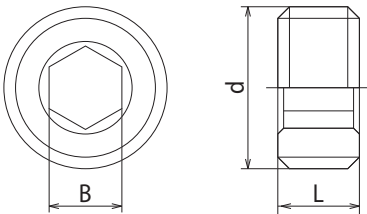

呼び寸法 d

d	ねじ谷径	L	B
M12 P1.5	10.376	6	6
M14 P1.5	12.376	6	8
M16 P1.5	14.376	8	8
M18 P1.5	16.376	8	10
M20 P1.5	18.376	8	10
M22 P1.5	20.376	10	14
M24 P1.5	22.376	10	14
M26 P1.5	24.376	10	17
M27 P1.5	25.376	10	17

d	ねじ谷径	L	B
M28 P1.5	26.376	10	17
M30 P1.5	28.376	10	17
M32 P1.5	30.376	10	17
M33 P1.5	31.376	10	17
M34 P1.5	32.376	10	17
M36 P1.5	34.376	15	22
M38 P1.5	36.376	15	22
M40 P1.5	38.376	15	22
M45 P1.5	43.376	15	22

d	ねじ谷径	L	B
M50 P1.5	48.376	20	22
M56 P1.5	54.376	20	22
M68 P1.5	66.376	20	22

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS
レアメタルスクリュー

ストリッパボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料