



## ストップボルト PBC


サイズ表 P.131

材質 SCM435

表面処理 黒染/テンパーカラー

硬度 HRC34~44

## 仕様・規格 |

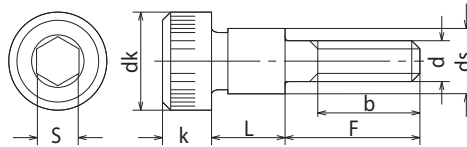

呼び寸法 ds X L

ds	10	13	16	20	25
		0 -0.15			0 -0.2
d	M6 P1.0	M8 P1.25	M10 P1.5	M12 P1.75	M16 P2.0
b	18	24	26	30	38
dk	16	18	24	28	33
k	8	10	12	14	18
s	6	8	10	14	17

## ブラーボルト A形 PBA

ds	L														
10	80	90	100	110	120	130	140	150							
13	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180				
16	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240			
20	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	260	280	300	350	
25	150	160	170	180	200	220	240	260	280	300	350				

## ブラーボルト B形 PBB

ds	L														
10				110	120	130	140	150							
13				130	140	150	160	170	180						
16				160	170	180	200								
20	25	35	45	130	140	150	160	170	180	200	220	240			
25	31	41	150	160	170	180	200	220	240	260					

ストリッパボルト STG  
(P.116)をご利用ください。

## ストップボルト PBC

ds	L - F				
10	14 - 25	19 - 30			
13	14 - 30	19 - 35	24 - 40		
16	15 - 35	20 - 40	30 - 45		
20	20 - 45	30 - 50	35 - 55		
25	31 - 60	41 - 65			