

形D2MQ


極超小形基本スイッチ

CSM_D2MQ_DS_J_1.3

奥行2.7mmの薄形スナップ アクションスイッチ

- 極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。
- 厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。

RoHS適合

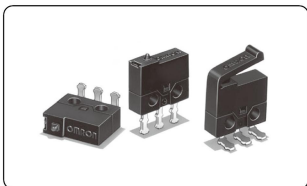

D
2
M
Q

■形式基準

形D2MQ-1 ① ② ③

①アクチュエータ

無表示：ピン押ボタン形
L：リーフ・レバー形

②定格

無表示：DC30V 0.5A
-105：DC30V 50mA

③端子仕様

無表示：プリント基板用端子(ストレート形)
-TL：プリント基板用端子(左アングル形)
-TR：プリント基板用端子(右アングル形)

(ヒンジ・レバー形)

形D2MQ-① ② -1 ③

①アクチュエータ

4L：ヒンジ・レバー形

②定格

無表示：DC30V 0.5A
-105：DC30V 50mA

③端子仕様

無表示：プリント基板用端子(ストレート形)
-L：プリント基板用端子(左アングル形)
-R：プリント基板用端子(右アングル形)

■種類

(○印の種類は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

定格 端子仕様 *	0.5A			50mA		
	ストレート端子	左アングル端子 *	右アングル端子 *	ストレート端子	左アングル端子 *	右アングル端子 *
アクチュエータ						
ピン押ボタン形	○形D2MQ-1	形D2MQ-1-TL	形D2MQ-1-TR	形D2MQ-1-105	—	—
リーフ・レバー形	○形D2MQ-1L	形D2MQ-1L-TL	形D2MQ-1L-TR	○形D2MQ-1L-105	—	—
ヒンジ・レバー形	形D2MQ-4L-1	形D2MQ-4L-1-L	形D2MQ-4L-1-R	形D2MQ-4L-105-1	形D2MQ-4L-105-1-L	形D2MQ-4L-105-1-R

* 端子形状の図は、スイッチを右側の矢印方向から見たものです。



■接触仕様

- 1cタイプ(双投形)



■接点仕様

項目	タイプ	0.5Aシリーズ		50mAシリーズ	
		仕様	リベット		リベット
接点	材質	銀メッキ	金メッキ		金メッキ
	間隔(標準値)	0.15mm			
最小適用負荷(参考値)		DC5V 50mA	DC5V 5mA		