

形D2SW


シール形超小形基本スイッチ

CSM_D2SW_DS_J_1_4

シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ

- エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
- 自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。
- UL、CSA、VDEの安全規格取得品も対応可能。

RoHS適合

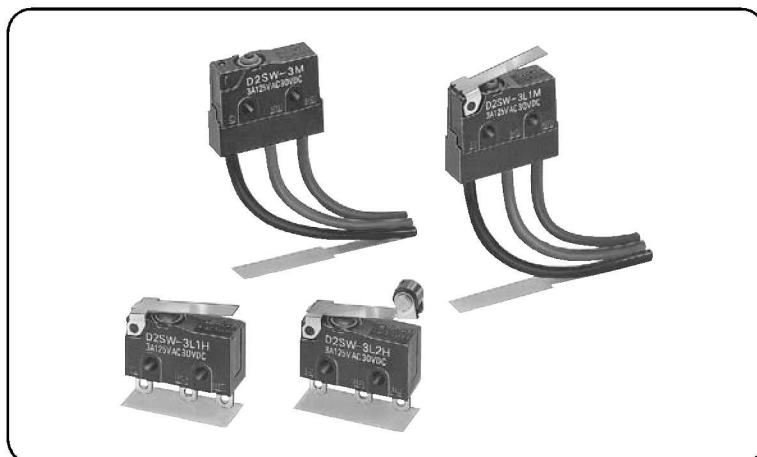

D
2
S
W

形式基準

形D2SW-①②③④⑤

①定格

3 : AC125V 3A
01 : DC30V 0.1A

②アクチュエータ

無表示 : ピン押ボタン形

L1 : ヒンジ・レバー形

L2 : ヒンジ・ローラ・レバー形

L3 : ヒンジ・アール・レバー形

③接触仕様

無表示 : 1c(双投形)

-2 : 1b(常閉形・リード線付のみ)

-3 : 1a(常開形・リード線付のみ)

④端子仕様

H、HS : はんだづけ端子

D、DS : プリント基板用自立端子

T、TS : #110タブ端子

M、MS : リード線付

注. UL/CSA規格認証品もできます。

その場合は、HS、DS、TS、MSとなります。

リード線タイプはUL認証電線(AWG22 ULI015)となります。

詳しくは弊社販売員にお問い合わせください。

⑤リード線長さ

無表示 : 300mm

-0 : 1,000mm