

専用タイプ

熱電対


(◎印の機種は標準在庫機種です。  
無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

圧接式成形機用熱電対


仕様

素線の種類	K(CA)・J(IC)
素線径	1.0mm(単線)
階級	クラス2(0.75級)
保護管材質	SUS304
温接点	接地形
測温範囲	0～+350℃
リード線	ガラス被覆ステンレスシールド熱電対線(仕上り外形φ4) 1/1.0 0～+180℃

●形E52-CA2GVY、形E52-IC2GVY  
外形寸法

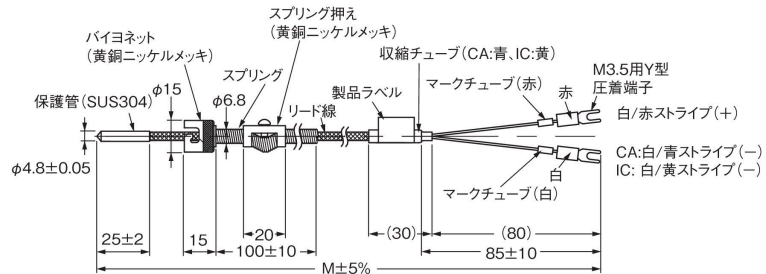

アダプタ \*

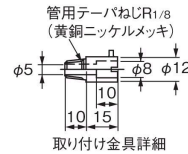

\* アダプタは本体に付属しています。  
紛失・破損などでご購入いただく場合は、下記の形式にてご注文ください。  
アダプタ：形Y92F-S1

リード線長さM：1、2 (m)


リード線長 (m)	素線の種類 K(CA)		素線の種類 J(IC)	
	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
1	◎形E52-CA2GVY 1M	6,500	形E52-IC2GVY 1M	6,500
2	◎形E52-CA2GVY 2M	7,250	◎形E52-IC2GVY 2M	7,250

圧着端子付熱電対

仕様

素線の種類	K(CA)・J(IC)
素線径	0.65mm(単線)
階級	クラス2(0.75級)
温接点	接地形
測温範囲	0～+300℃
リード線	ガラスウール編組外シールド(仕上り外形2.6×4.0) 1/0.65 0～+150℃
端子形状	M3.5用Y形圧着端子

●形E52-CA1GTY、形E52-IC1GTY  
外形寸法

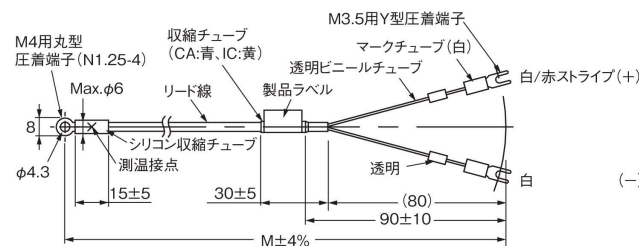

リード線長さM：1、2 (m)

リード線長 (m)	素線の種類 K(CA)		素線の種類 J(IC)	
	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
1	◎形E52-CA1GTY 1M	2,150	形E52-IC1GTY 1M	2,150
2	◎形E52-CA1GTY 2M	2,850	◎形E52-IC1GTY 2M	2,850

注. 形E52-CA1GTYには、同一形状で素線が多芯のものがあります。  
24ページをご覧ください。