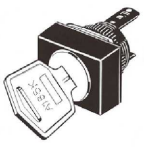




種類／標準価格

 

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き会社にお問い合わせください。)

■単品形式……………操作部・ソケット部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機能を組み合わせでご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。


●操作部ユニット

形状	ノッチ数	復帰方式	キーの外せる位置	形式	標準価格(¥)
長方形 (形A165K-J) 	2ノッチ	手動	⊙	◎形A165K-J2ML	2,200
			⊚	◎形A165K-J2MR	
		自動	⊙	◎形A165K-J2AL	
			⊚	◎形A165K-J2ML	
	3ノッチ	手動	⊙	◎形A165K-J3MC	
			⊚	◎形A165K-J3MR	
			⊙	◎形A165K-J3ML	
		自動	⊙	◎形A165K-J3M	
			⊚	◎形A165K-J3AC	
			⊚	◎形A165K-J3AC	
長方形 (形A165K-A) 	2ノッチ	手動	⊙	◎形A165K-A2ML	2,200
			⊚	◎形A165K-A2MR	
		自動	⊙	◎形A165K-A2M	
			⊚	◎形A165K-A2AL	
	3ノッチ	手動	⊙	◎形A165K-A3MC	
			⊚	◎形A165K-A3MR	
			⊙	◎形A165K-A3ML	
		自動	⊙	◎形A165K-A3M	
			⊚	◎形A165K-A3AC	
			⊚	◎形A165K-A3AC	
丸形 (形A165K-T) 	2ノッチ	手動	⊙	◎形A165K-T2ML	2,200
			⊚	◎形A165K-T2MR	
		自動	⊙	◎形A165K-T2M	
			⊚	◎形A165K-T2AL	
	3ノッチ	手動	⊙	◎形A165K-T3MC	
			⊚	◎形A165K-T3MR	
			⊙	◎形A165K-T3ML	
		自動	⊙	◎形A165K-T3M	
			⊚	◎形A165K-T3AC	
			⊚	◎形A165K-T3AC	

●ソケット部

形状	分類			形式	標準価格(¥)	
	ソケット部	2ノッチ	1c	はんだづけ端子	◎形A16S-2N-1	400
			2c		◎形A16S-2N-2	550
		3ノッチ	2c	◎形A16S-3N-2		
	ソケット部	2ノッチ	1c	プリント基板端子	形A16S-2N-1P	750
			2c		形A16S-2N-2P	860

●クイック・コネクタ ソケット部ユニット

形状	分類			形式	標準価格(¥)	備考
	一般負荷 微小負荷共用	2c	2ノッチ用	非照光	* *	押ボタン スイッチ用 と共用です。 —
			3ノッチ用			

*標準価格・納期についてはお問い合わせください。