

漏水検知帯


形F03-16SF/形F03-16SFC

漏水検知帯

漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。



形F03-16SF

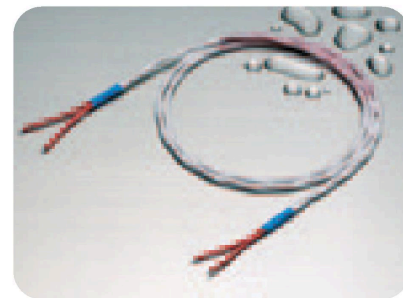

形F03-16SFC(吸水箇所発色タイプ)

種類/標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

検知帯長さ	分類	漏水検知帯 形F03-16SF		漏水検知帯 形F03-16SFC (吸水箇所発色タイプ)	
		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
5m		形F03-16SF-5M	7,700	◎形F03-16SFC-5M	10,600
10m		形F03-16SF-10M	15,400	形F03-16SFC-10M	21,000
20m		形F03-16SF-20M	30,500	形F03-16SFC-20M	42,500
30m		形F03-16SF-30M	46,000	形F03-16SFC-30M	63,500
50m		形F03-16SF-50M	77,000	形F03-16SFC-50M	106,000
100m		形F03-16SF-100M	154,000	形F03-16SFC-100M	210,000

注. 検知帯の選定については、検出溶液の適合性およびご使用される漏水・漏液検出器の仕様をご確認のうえご選定ください。

仕様

絶縁被覆部	吸水性と撥水性の特殊プラスチック繊維の編組
電極部	錫メッキ軟銅燃り線0.75mm ²
使用周囲温度範囲	-15~+60℃
質量	約20g(1m)

注1. 検知帯の使用につきましては2次災害防止のため検知帯に対する使用環境の雰囲気や検出溶液の適合性をご検討のうえでのご使用をお願いします。
注2. 検出の際、検知帯が変形、変色などの異常をきたした場合は検知帯の交換をお願いします。

外形寸法 (単位: mm)

検知帯

項目	漏水検知帯 形F03-16SF	漏水検知帯 形F03-16SFC (吸水箇所発色タイプ)
形状		
検知帯断面図		

検知帯用ステッカ

