



ステンレスハウジングでIP69Kを達成

- 高温高圧で洗浄する食品ラインに最適
- こだわりのタフネス構造
- 投光光源に4元素赤色LEDを採用。
クラス最長の検出距離を実現!



Quickコード 0030

オプテックス・エフエーのホームページで上記4桁コードを入力すると、目的の製品へのクイックアクセスが可能です。

種類・標準価格 Selection table

種類	形状	検出距離	型式		標準価格(税別)
			NPNタイプ	PNPタイプ	
透過型		30m	ZT-M3000N	ZT-M3000P	16,900円
回帰反射型		0.01~5.5m	ZR-M550N	ZR-M550P	13,900円
拡散反射型		0~800mm	ZD-M80N	ZD-M80P	13,900円
BGS		10~100mm (20~100mm)	BGS-ZM10N B-15	BGS-ZM10P B-15	13,900円
		10~300mm (20~300mm)	BGS-ZM30N B-15	BGS-ZM30P B-15	13,900円

●BGSタイプについては、B-15を参照してください。

オプション・アクセサリ Options

反射ミラー (反射ミラーの保護構造はIP67となります。)

標準 (回帰反射型に付属)

V-61
600円(税別)
59.8×40.2mm
検出距離:
0.01~5.5m



小型

V-42
600円(税別)
82×29.8mm
検出距離:
0.015~4m



超小型

P45A
600円(税別)
60×18mm
検出距離:
0.015~1.5m



保護金具

●厚さ2mmの堅牢ステンレスタイプ

LKシリーズ

LK-S01
1,500円
(税別)




LK-S02
1,500円
(税別)



背面取付金具

●床面ではなく、背面から取り付ける場合に使用します。

BEF-W100-A
標準価格350円(税別)

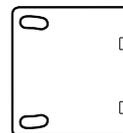

高温高圧で洗浄するラインに



洗剤がかかるラインに



食肉・生鮮食品ラインに

