


高速応答:500 μ s (ZR-X250Nは250 μ s)

小型汎用光電センサではトップクラスの応答時間を実現。
ラインの高速化に余裕を持って対応します。

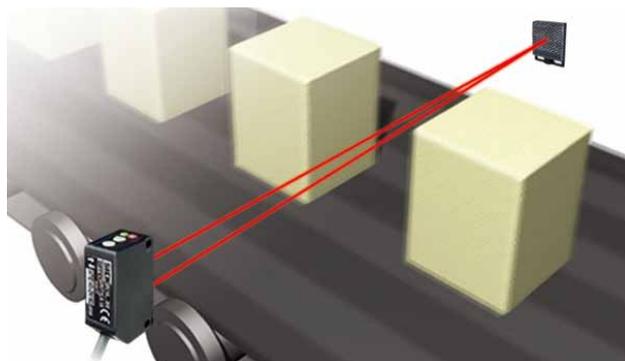

保護構造IP67、耐衝撃性100G

一体成形構造により、全機種IP67、耐衝撃性100Gを実現。多少の水がかかっても壊れることなく、振動のある場所でも使用可能。



? 保護構造について Q-53

標準仕様サイズ

業界標準ピッチ25.4mmを採用。



光電センサ

専用光電センサ

特殊用途・用途限定センサ

レーザ変位センサ

距離センサ

ライトカーテン
エリアセンサ

超音波センサ

静電容量センサ
近接センサ

画像センサ

LED照明

バーコードリーダ
2次元コードリーダ圧力センサ
水位センサ

ロータリーエンコーダ

温度計

検査装置

サポート

アンブ内蔵センサ

Z-M

Z-eco

Z

E

W2

J

K

S

S2

W12

WF

PLN

オプション・アクセサリ Options

反射ミラー



標準(付属) 回帰反射型に付属
V-61 600円(税別)
検出距離:仕様書の表のとおり
60.9×50.9mm



小型
V-42 600円(税別)
検出距離:仕様書の表の60%
42×35mm



超小型
P45A 600円(税別)
検出距離:仕様書の表の35%
54×12.4mm



超小型
P25 600円(税別)
32×14mm
検出距離: ZR-350□ 0~1.5m
ZR-X250□ 0~0.7m



超小型
V-30 600円(税別)
42×23mm
検出距離: ZR-350□ 0~2m
ZR-X250□ 0~1m

反射シート



ダイヤモンドグレードシート **1,000円(税別)**
検出距離: ZR-350□ 100~800mm
ZR-X250□ 0~400mm
100×100mm(粘着式)

コネクタケーブル

ストレート



JCN-S 1,500円(税別)
ケーブル長2m
JCN-5S 2,000円(税別)
ケーブル長5m
JCN-10S 3,000円(税別)
ケーブル長10m

L字型



JCN-L 1,800円(税別)
ケーブル長2m
JCN-5L 2,300円(税別)
ケーブル長5m
JCN-10L 3,300円(税別)
ケーブル長10m

保護金具

- 厚さ2mmの超堅牢タイプ ●ステンレスでサビにも強い
- M3六角穴付ボルトでセンサをガッチリ固定
- M6ネジでカバーもガッチリ固定

LKシリーズ



LK-S01
1,500円(税別)



LK-S02
1,500円(税別)

スリット



透過型用スリット
BL-W100 500円(税別)
スリット幅0.5mm、1mm、2mmが
各2枚での出荷となります。

干渉防止フィルタ



透過型用(4個入り)
BL-100-POLF
1,500円(税別)