


## ■CMKシリーズ用各種ケーブル

### ●ケーブルのシステム構成

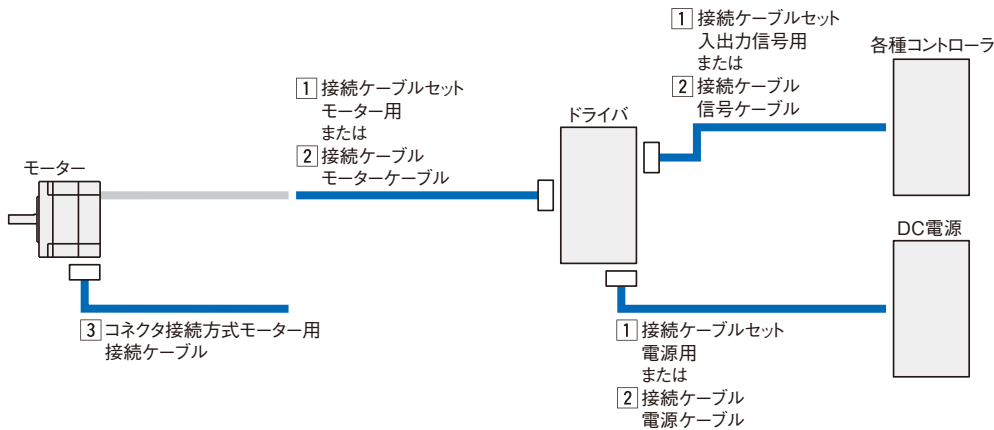

### 1 接続ケーブルセット (RoHS)



DC入力ドライバ用のコネクタ付のリード線です。モーター部、電源部、入力信号部の接続が簡単におこなえます。接続ケーブルセットは、モーター用、電源用、入出力信号用のケーブルで1セットとなります。

### 2 接続ケーブル



DC入力ドライバ用のコネクタ付リード線です。モーター・電源・信号用各線はセットではなく、個別にお求めいただけます。モーター用にはケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる部分にお使いいただける可動ケーブルもラインアップ。電源・信号用にはシールドケーブルを採用。ケーブル両端は接地しやすいアース線付。

### 3 接続ケーブル (RoHS)



コネクタ接続方式のモーターの接続に便利なコネクタ圧着済みリード線タイプの接続ケーブルです。コネクタ圧着済みですので、アセンブリの手間が省けます。(コネクタ接続方式のユニット品には、0.6mの接続ケーブルが付属しています。)

### ●種類と価格

品名	適用ドライバ	長さ m	導体 AWG	定価
<b>LCS01CMK2</b>	CMD2109P CMD2112P CMD2120P	0.6	22 (0.3mm <sup>2</sup> )	1,950円

### ●種類と価格

#### ◇モーターケーブル

品名	長さ m	種類	導体 AWG	定価
<b>CC005U1</b>	0.5	固定	22 (0.3mm <sup>2</sup> )	1,300円
<b>CC010U1</b>	1			1,500円
<b>CC005U1R</b>	0.5	可動	22 (0.3mm <sup>2</sup> )	1,700円
<b>CC010U1R</b>	1			2,000円

#### ◇電源ケーブル

品名	長さ m	導体 AWG	定価
<b>CC02D005-2</b>	0.5	22 (0.3mm <sup>2</sup> )	1,250円
<b>CC02D010-2</b>	1		1,400円
<b>CC02D015-2</b>	1.5		1,550円
<b>CC02D020-2</b>	2		1,700円

#### ◇信号ケーブル

品名	長さ m	導体 AWG	定価
<b>CC12D005-2</b>	0.5	24 (0.2mm <sup>2</sup> )	2,100円
<b>CC12D010-2</b>	1		2,500円
<b>CC12D015-2</b>	1.5		2,900円
<b>CC12D020-2</b>	2		3,300円

### ●種類と価格

品名	適用モーター	長さ m	導体 AWG	定価
<b>LC2U06A</b>	PK223P	0.6	24 (0.2mm <sup>2</sup> )	500円
<b>LC2U10A</b>	PK224P PK225P	1		700円
<b>LC2U06B</b>	PK233P	0.6	24 (0.2mm <sup>2</sup> )	500円
<b>LC2U10B</b>	PK235P PK244P PK246P	1		700円
<b>LC2U06C</b>	PK264P	0.6	22 (0.3mm <sup>2</sup> )	500円
<b>LC2U10C</b>	PK266P PK268P	1		750円

●適用モーター品名は、品名が識別可能な文字を記載しています。