


ヘルールガスケットA型／ヘルールガスケットB型
Ferrule Gasket Type A／Ferrule Gasket Type B

ヘルールガスケット A 型

Ferrule Gasket Type A

Type GS-LC

ご注文の際には材質をご指定下さい。Please appoint materials on the occasion of an order.
※参考資料「ガスケットの種類」3-1 頁を参照下さい。Please refer to "Kind of the gasket" page 3-1.

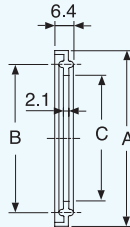



Nom.size	A	B	C	ガスケット材質 Material
1.0 ^S	52.7	43.5	23.2	<input type="checkbox"/> シリコンゴム
1.25 ^S	52.7	43.5	29.6	<input type="checkbox"/> NBR
1.5 ^S	52.7	43.5	35.9	<input type="checkbox"/> EPDM
2.0 ^S	66.2	56.5	48	<input type="checkbox"/> フッ素ゴム
2.5 ^S	79.7	70.5	59.7	
3.0 ^S	93.2	83.5	72.5	
3.5 ^S	108.2	97	85.3	
4.0 ^S	121.2	110	97.8	

ヘルールガスケット B 型

Ferrule Gasket Type B

Type GS-C

ご注文の際には材質をご指定下さい。Please appoint materials on the occasion of an order.
※参考資料「ガスケットの種類」3-1 頁を参照下さい。Please refer to "Kind of the gasket" page 3-1.
※材質により色は異なります。The color is different according to the material.

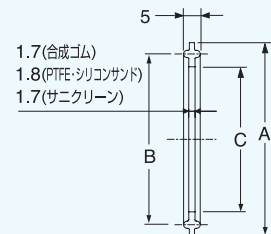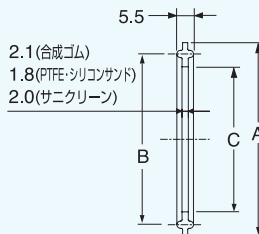

※小口径 Small dia

○ 標準品 The standard
※ お問い合わせ下さい Ask.
× お取り扱いしておりません It is not.

Nom.size	A	B	C				シリコンゴム	NBR	EPDM	フッ素ゴム	カルレツ	PTFE	シリコンサド	サニクリン
			合成ゴム	PTFE	シリコンサド	サニクリン								
1.0 ^S	50.5	43.5	23.2	23	—	23.1	○	○	○	○	○	※	○	
1.25 ^S	50.5	43.5	29.6	29.4	—	29.8	○	○	○	×	○	※	○	
1.5 ^S	50.5	43.5	35.9	35.7	—	35.8	○	○	○	○	○	※	○	
2.0 ^S	64	56.5	48	47.8	—	48	○	○	○	○	○	※	○	
2.5 ^S	77.5	70.5	59.7	59.5	—	59.7	○	○	○	○	○	※	○	
3.0 ^S	91	83.5	72.5	72.3	—	72.3	○	○	○	○	○	※	○	
3.5 ^S	106	97	85.3	85.1	—	85.2	○	○	○	○	○	※	○	
4.0 ^S	119	110	97.8	97.6	—	97.8	○	○	○	○	○	※	○	
4.5 ^S	130	122	108.5	—	—	108.6	○	○	○	※	×	※	○	
5.5 ^S	155	146	134	—	—	134.1	○	○	○	※	×	※	○	
6.5 ^S	183	174	159.4	—	—	159.5	○	○	○	※	×	※	○	
200A	233.5	225	208.5	—	—	208.6	○	○	○	※	×	※	○	
25A	50.5	43.5	28.6	28.4	—	—	○	○	○	※	○	※	×	
32A	50.5	43.5	37.3	37.1	—	—	○	○	○	※	○	※	×	
40A	64	56.5	43.2	43	—	—	○	○	○	※	○	※	×	
50A	77.5	70.5	55.1	54.9	—	—	○	○	○	※	○	※	×	
8A	34	27.5	11.4	10.5	—	10.5	○	○	○	○	○	※	○	
10A	34	27.5	15	14	—	14	○	○	○	○	○	※	○	
15A	34	27.5	18.8	17.5	—	17.5	○	○	○	○	○	※	○	