

G-LIST No. | EW1362

綾目ルーター  
Diamond Cut Router

DCR

切削条件 Cutting Conditions | P624

CARBIDE

SHRINK  
FIT

Type 1



Non End Cutting

Type 2



Bur End

Type 3




End Mill Cut

Type 4



Drill Point

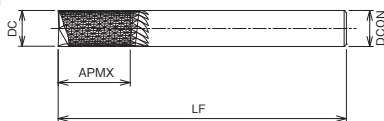

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC		刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON		底刃 刃数 ZEFF	End Cutting Teeth タイプ Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
		インチ inch	ミリ mm			インチ inch	ミリ mm					
	3.175-BE	1/8	3.175	11.1	38.1	1/8	3.175	2	2	<input type="checkbox"/>	—	—
	6.35-BE	1/4	6.35	19.1	50.8	1/4	6.35	7		<input type="checkbox"/>	—	—
	9.525-BE	3/8	9.525	25.4	63.5	3/8	9.525	7		<input type="checkbox"/>	—	—

切削油剤はP1255をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1352

綾目ルーター  
Diamond Cut Router

DCE

切削条件 Cutting Conditions | P624

CARBIDE

SHRINK  
FIT

Type 1



Non End Cutting

Type 2



Bur End

Type 3




End Mill Cut

Type 4



Drill Point

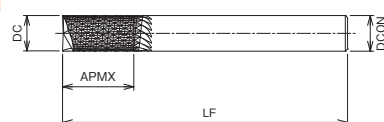

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC		刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON		底刃 刃数 ZEFF	End Cutting Teeth タイプ Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
		インチ inch	ミリ mm			インチ inch	ミリ mm						
8809211	6-BE	—	6	19	60	—	6	7	2	A	●	27	5,670
8809213	8-BE	—	8	26	70	—	8				●	48	7,520
8809215	10-BE	—	10	32	80	—	10				●	83	13,600
	12-BE	—	12	36	90	—	12				○	—	—

切削油剤はP1255をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P1255.

被削材質 Work Material	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金	プラスチック	複合材料
	Carbon Steel	Alloy Steel	Prehardened Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum Alloy	Graphite	Titanium Alloy	Heat Resistant Alloy	Plastic	Composite Material
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron							CFRP
DCE												○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品  
standard stock item

□ = 特定代理店在庫品  
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)  
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)  
To be discontinued after June 2019

超硬  
超硬ルーター  
CARBIDE SQUARE  
LONG SQUARE

SPECIFICATION CHART  
形状寸法表

ハイス  
超硬  
HSS/COATED  
MILLS

イン  
超硬  
NEEDLE  
TOOL  
SQUARE  
ROUNDER

超硬  
超硬  
CARBIDE  
ROUNDER

超硬  
超硬  
CARBIDE  
ROUNDER

CARBIDE SQUARE  
超硬スクエア

CARBIDE LONG  
NECK SQUARE  
超硬ロング  
ネックスクエア

SQUARE HELICALMILL  
(WITH BRAZED INSERTS)  
超硬ヘリカル  
スクエア

CARBIDE BALL NOSE  
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE  
WITH LONG NECK  
超硬ロング  
ネックボール

CARBIDE FENCIL  
NECK BALL NOSE  
超硬ペンシル  
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS  
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING  
超硬ラフニング

CARBIDE TAPER  
超硬テーパ

CARBIDE TAPER  
BALL NOSE  
超硬テーパ  
ボール

CARBIDE TAPER  
CORNER RADIUS  
超硬テーパ  
コーナR

CARBIDE  
COUNTERBORING  
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING  
超硬面取り

ROUTER FOR CFRP  
CFRP用  
ルーター