

表74：L-MF, ML-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番	標準型	防錆型	主要寸法					基本定格荷重 (N)			
型番	d	D	L	ℓ	w	D <sub>0</sub>	C	C <sub>0</sub>			
L6MF	ML6MF	6	12	0	26	13.5	1.1	11.5	218	160	
L8MF	ML8MF	8	15	-0.011	31	17.5	1.1	14.3	258	220	
L10MF	ML10MF	10	19	0	38	22	1.3	18.0	532	430	
L12MF	ML12MF	12	21	0	39	23	1.3	20.0	549	430	
L16MF	ML16MF	16	28	-0.013	48	26.5	1.6	26.6	768	650	
L20MF	ML20MF	20	32	0	53	30.5	1.6	30.3	1282	1010	
L25MF	ML25MF	25	40	0	70	41	1.85	38.0	2164	1790	
L30MF	ML30MF	30	45	-0.016	75	44.5	1.85	43.0	3245	2510	

呼び番号 **L20MF -CG**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\*Gグリース入りが標準

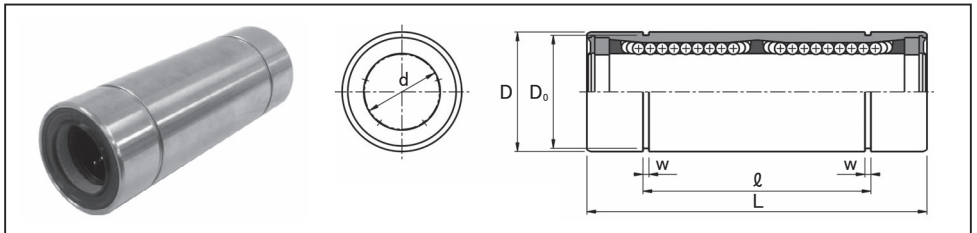


表75：LD-MF, MLD-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番	標準型	防錆型	主要寸法					基本定格荷重 (N)			動許容モーメント (N・m)
型番	d	D	L	ℓ	w	D <sub>0</sub>	C	C <sub>0</sub>	M		
LD6MF	MLD6MF	6	12	0	42	27	1.1	11.5	354	310	1.5
LD8MF	MLD8MF	8	15	-0.013	52	35	1.1	14.3	419	450	2.0
LD10MF	MLD10MF	10	19	0	64	44	1.3	18.0	865	850	6.5
LD12MF	MLD12MF	12	21	0	66	46	1.3	20.0	892	860	7.1
LD16MF	MLD16MF	16	28	-0.016	79	53	1.6	26.6	1248	1300	11.3
LD20MF	MLD20MF	20	32	0	91	61	1.6	30.3	2083	2020	23.8
LD25MF	MLD25MF	25	40	0	123	82	1.85	38.0	3517	3570	51.4
LD30MF	MLD30MF	30	45	-0.019	133	89	1.85	43.0	5273	5010	85.6

呼び番号 **LD20MF -CG**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\*Gグリース入りが標準