

表85 : LFDC-MF, MLFDC-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法										基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)	
標準型	防錆型	d	D	D _{1h10}	L	ℓ	D _f	t	D _p	S	C	C ₀	M		
LFDC16MF	MLFDC16MF	16	⁰ / _{-0.009}	28	⁰ / _{-0.021}	28	79	36.5	48	6	38	M4	1248	1300	11.3
LFDC20MF	MLFDC20MF	20	⁰ / _{-0.010}	32	⁰ / _{-0.025}	32	91	41.5	54	8	43	M5	2083	2020	23.8
LFDC25MF	MLFDC25MF	25	⁰ / _{-0.010}	40	⁰ / _{-0.025}	40	123	57.5	62	8	51	M5	3517	3570	51.4
LFDC30MF	MLFDC30MF	30	⁰ / _{-0.010}	45	⁰ / _{-0.025}	45	133	61.5	74	10	60	M6	5273	5010	85.6

呼び番号 LFDC20MF -CG -4-M5×20

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリス

- CG クリーングリス
 - VG 真空グリス
 - HG 高温グリス
 - FG 食品グリス
- ※グリスの性状P40参照
*Gグリス入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

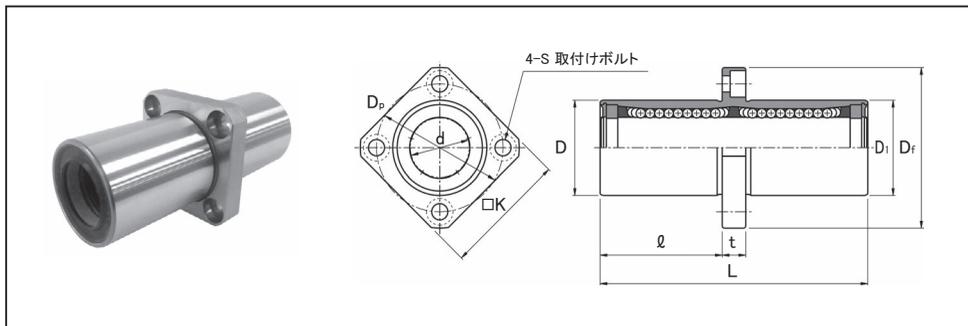


表86 : LFDKC-MF, MLFDKC-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法										基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)		
標準型	防錆型	d	D	D _{1h10}	L	ℓ	D _f	K	t	D _p	S	C	C ₀	M		
LFDKC16MF	MLFDKC16MF	16	⁰ / _{-0.009}	28	⁰ / _{-0.021}	28	79	36.5	48	37	6	38	M4	1248	1300	11.3
LFDKC20MF	MLFDKC20MF	20	⁰ / _{-0.010}	32	⁰ / _{-0.025}	32	91	41.5	54	42	8	43	M5	2083	2020	23.8
LFDKC25MF	MLFDKC25MF	25	⁰ / _{-0.010}	40	⁰ / _{-0.025}	40	123	57.5	62	50	8	51	M5	3517	3570	51.4
LFDKC30MF	MLFDKC30MF	30	⁰ / _{-0.010}	45	⁰ / _{-0.025}	45	133	61.5	74	58	10	60	M6	5273	5010	85.6

呼び番号 LFDKC20MF -CG -4-M5×20

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリス

- CG クリーングリス
 - VG 真空グリス
 - HG 高温グリス
 - FG 食品グリス
- ※グリスの性状P40参照
*Gグリス入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。