

表90 : LFLB-MF, MLFLB-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法										基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)
標準型	防錆型	d	D	D <sub>h10</sub>	L	ℓ	Df	t	Dp	S	C	C <sub>0</sub>	M	
LFLB16MF	MLFLB16MF	16 0 -0.015	32 0	32	114	13	54	8	43	M5	1248	1300	27.1	
LFLB20MF	MLFLB20MF	20 0	40 -0.025	40	129	13	62	8	51	M5	2083	2020	56.4	
LFLB25MF	MLFLB25MF	25 0	45 -0.018	45	176	15	74	10	60	M6	3517	3570	123.3	
LFLB30MF	MLFLB30MF	30 0	52 -0.030	52	193	15	82	10	67	M6	5273	5010	201.1	

呼び番号 **LFLB20MF -CG -4-M5×20**

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト  
軸径 (d) 呼び径 長さ  
16, 20 M5 16, 20, 25  
25, 30 M6 20, 25, 30  
※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

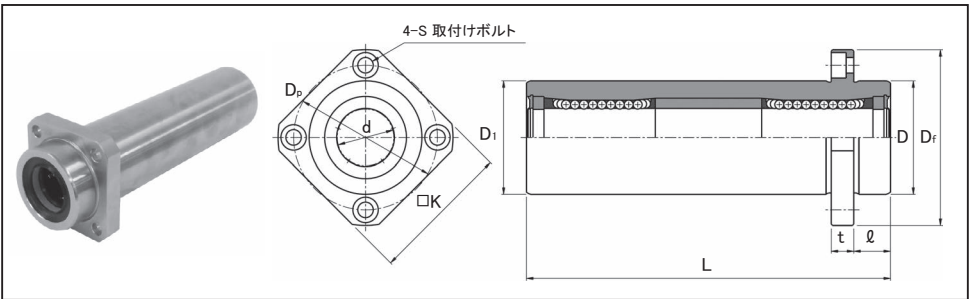


表91 : LFLKB-MF, MLFLKB-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法										基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)
標準型	防錆型	d	D	D <sub>h10</sub>	L	ℓ	Df	K	t	Dp	S	C	C <sub>0</sub>	M
LFLKB16MF	MLFLKB16MF	16 0 -0.015	32 0	32	114	13	54	42	8	43	M5	1248	1300	27.1
LFLKB20MF	MLFLKB20MF	20 0	40 -0.025	40	129	13	62	50	8	51	M5	2083	2020	56.4
LFLKB25MF	MLFLKB25MF	25 0	45 -0.018	45	176	15	74	58	10	60	M6	3517	3570	123.3
LFLKB30MF	MLFLKB30MF	30 0	52 -0.030	52	193	15	82	64	10	67	M6	5273	5010	201.1

呼び番号 **LFLKB20MF -CG -4-M5×20**

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト  
軸径 (d) 呼び径 長さ  
16, 20 M5 16, 20, 25  
25, 30 M6 20, 25, 30  
※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。