


## 種類と価格

種類	形状	検出距離(注1)	型式名(注2)	出力	標準価格 (税別)
NPN出力		0.17~1m	NA1-11	NPNトランジスタ オープンコレクタ	48,000円
ケーブル長 5mタイプ			NA1-11-C5		50,000円
PNP出力			NA1-11-PN	PNPトランジスタ オープンコレクタ	48,000円

(注1): 検出距離は、投・受光器設置可能範囲を示します。

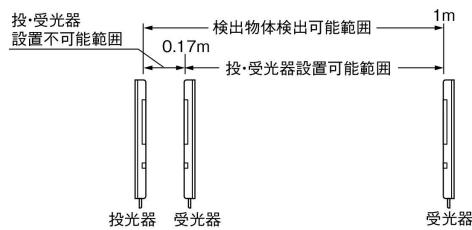


(注2): 製品の銘板に記載されている型式名に“P”の記号がある機種は投光器、“D”の記号がある機種は受光器です。

## オプション(別売)


品名	型式名	内容	標準価格 (税別)
センサ取付金具	MS-NA1-1	金具4枚セット M4(長さ15mm)座金組込ビス4本、 ナット8個、回り止め金具4個、スペーサ 4個、M4(長さ18mm)座金組込ビス8本 付属 (MS-NA1-1には、スペーサは付属していません。)	800円
	MS-NA2-1		800円

## センサ取付金具


## ・MS-NA1-1

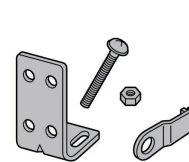


M4座金組込ビス、ナット、  
回り止め金具付属

 

## ・MS-NA2-1

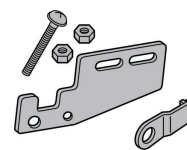

M4座金組込ビス、ナット、  
回り止め金具、スペーサ  
付属

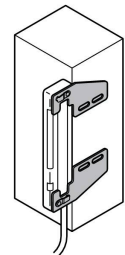

ファイバ  
センサ  
レーザ  
センサ  
ビーム  
センサ  
マイクロ  
センサ  
エリア  
センサ  
ライト  
カーテン  
圧力・流量  
センサ  
近接  
センサ

特殊用途  
センサ

センサ  
周辺機器

簡易省配  
ユニット

省配線  
システム

検査・判別・  
測定用センサ

静電気  
対策機器

レーザ  
加工機

レーザ  
マーカ

PLC

表示器

省エネ  
支援機器

FAコンポ

画像処理機

UV照射器

選定ガイド

気泡検出

漏液検出

液面検出

水検知

本質安全  
防爆

カラーマーク  
検出

ウェーハ  
検出

ホットメルト  
検出

超音波

小物・薄物  
検出

光軸別出力

障害物検出