


組立端子台付きボックス

概要

防水・防塵対応ABS製ボックスにPush-in式端子台MPTシリーズ、PTシリーズを搭載した組立端子台です。
6極、12極、20極をご用意しています。
スチール製、アルミ製ボックスなど、カスタマイズご希望の場合はお問い合わせください。

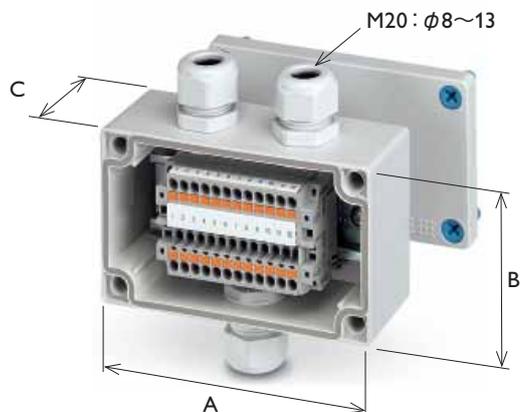

製品仕様

- ・材質 : ABS UL94 V0
- ・使用温度 : -40~70℃
- ・使用端子台 : 6極、12極 : MPT 2,5 [3248125]
20極 : PT 2,5 [3209510]
- ・使用DINレール : 6極、12極 : 15mm幅
20極 : 35mm幅
- ・マーキング : 6極、12極 : UCT-TMF 5
(側面(両面)のみに取り付け、上面はブリッジバー挿入を考慮しデフォルトでは取り付けておりません。)
20極 : UCT-TM 5
- ・IP : IP66
- ・適合電線 : 燃線 : 0.14 - 2.5 [mm²]
スリーブ付きフェールール : 0.14~2.5 [mm²]
- ・裸線剥き線長さ*1 : 8 (10) mm
- ・定格電流/定格電圧 : 6極、12極 : 24A/500V
20極 : 24A / 800V

*1: ()内は裸線接続時の最大の剥き線長さです。

6極



E AB A 85X83X60 6MPT

12極



E AB A 130X80X60 12MPT

20極



E AB A 180X130X100 20PT

シリーズ	接続線数	型式	製品番号	極数	ボックスサイズ [mm]			発注単位 [個]
					A	B	C	
MPT シリーズ	2線	E AB A 85 × 83 × 60 6MPT	3001998	6	85	83	60	1
		E AB A 130 × 80 × 60 12MPT	3001999	12	130	80	60	1
PT シリーズ		E AB A 180 × 130 × 100 20PT	3002001	20	180	130	100	1



制御盤の本体とドアをつなぐ電線類を、スマートにまとめるCGSケーブルガイドシステム。CGS 50は、可動部を開ければ横から電線が挿入可能。カバーは脱着可能。

■ケーブルガイドシステム

外観			
型式	CGSG 50	CGS 50	CGS-AH 50
製品番号	3071401	3072400	3071410
寸法 (mm) W × D × H	68 × 218 × 140.5	68 × 218 × 140.5	63 × 214 × 54.5
電線許容量	1.5mm ² × 100 本相当	1.5mm ² × 100 本相当	-