


P-MBT

メイルブランチティ
MALE BRANCH TEE

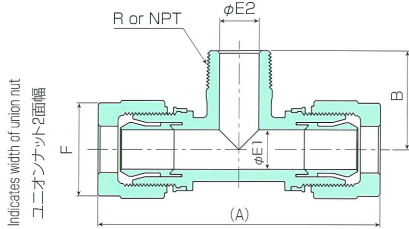

製品 No.	適用チューブ	管用ネジ	(A)	B	φE1	φE2	F	W
PART.No.	Tube Size	Thread Size	Dimension:mm					
mm tube type								
※ P - MBT 3 - 1B	3 × 2	R 1/8	45.5	18.5	2.1	2.1	12	8
※ P - MBT 3 - 2B	"	R 1/4	"	22.5	"	"	"	"
※ P - MBT 4 - 1B	4 × 3	R 1/8	45.5	18.5	3.1	3.1	12	8
※ P - MBT 4 - 2B	"	R 1/4	"	22.5	"	"	"	"
P - MBT 6 - 1B	6 × 4	R 1/8	60	21	4	4	16	10
P - MBT 6 - 2B	"	R 1/4	"	25	"	"	"	"
P - MBT 6 - 3B	"	R 3/8	63	26.5	"	"	"	13
P - MBT 8 - 1B	8 × 6	R 1/8	69	22.5	6	4	19	13
P - MBT 8 - 2B	"	R 1/4	"	26.5	"	6	"	"
P - MBT 8 - 3B	"	R 3/8	"	"	"	"	"	"
P - MBT 8 - 4B	"	R 1/2	72	32	"	"	"	15
P - MBT 10 - 1B	10 × 8	R 1/8	79	24	8	4	23	15
P - MBT 10 - 2B	"	R 1/4	"	28	"	6	"	"
P - MBT 10 - 3B	"	R 3/8	"	"	"	8	"	"
P - MBT 10 - 4B	"	R 1/2	"	32	"	"	"	"
P - MBT 12 - 2B	12 × 10	R 1/4	91	30	10	6	28	18
P - MBT 12 - 3B	"	R 3/8	"	"	"	10	"	"
P - MBT 12 - 4B	"	R 1/2	"	34	"	"	"	"
P - MBT 12 - 6B	"	R 3/4	"	36	"	"	"	"
P - MBT 19 - 2A	19 × 15.8	R 1/4	89	32.8	16	6	38	33.5
P - MBT 19 - 3B	"	R 3/8	114	34	"	10	"	27
P - MBT 19 - 4B	"	R 1/2	"	38	"	12	"	"
P - MBT 19 - 6B	"	R 3/4	"	40	"	16	"	"
P - MBT 25 - 4A	25 × 22	R 1/2	109	41.5	22	12	47.5	43
P - MBT 25 - 6B	"	R 3/4	139	45	"	16	"	34
P - MBT 25 - 8B	"	R 1	"	49	"	22	"	"

Inch tube type									Dimension:mm	
※ P - MBT W1 - N1B	1/8" × 0.086"	NPT 1/8"	45.5	18.5	2.1	2.1	12	8		
※ P - MBT W1 - N2B	"	NPT 1/4"	"	22.5	"	"	"	"		
P - MBT W2 - N1B	1/4" × 5/32"	NPT 1/8"	60	21	4	4	16	10		
P - MBT W2 - N2B	"	NPT 1/4"	"	25	"	"	"	"		
P - MBT W2 - N3B	"	NPT 3/8"	63	26.5	"	"	"	13		
P - MBT W3 - N1B	3/8" × 1/4"	NPT 1/8"	79	24	8	4	23	15		
P - MBT W3 - N2B	"	NPT 1/4"	"	28	"	6	"	"		
P - MBT W3 - N3B	"	NPT 3/8"	"	"	"	8	"	"		
P - MBT W3 - N4B	"	NPT 1/2"	"	32	"	"	"	"		
P - MBT W4 - N2B	1/2" × 3/8"	NPT 1/4"	91	30	10	6	28	18		
P - MBT W4 - N3B	"	NPT 3/8"	"	"	"	10	"	"		
P - MBT W4 - N4B	"	NPT 1/2"	"	34	"	"	"	"		
P - MBT W4 - N6B	"	NPT 3/4"	"	36	"	"	"	"		
P - MBT W6 - N2A	3/4" × 5/8"	NPT 1/4"	89	32.8	16	6	38	33.5		
P - MBT W6 - N3B	"	NPT 3/8"	114	34	"	10	"	27		
P - MBT W6 - N4B	"	NPT 1/2"	"	38	"	12	"	"		
P - MBT W6 - N6B	"	NPT 3/4"	"	40	"	16	"	"		
P - MBT W8 - N4A	1" × 7/8"	NPT 1/2"	109	41.5	22	12	47.5	43		
P - MBT W8 - N6B	"	NPT 3/4"	139	45	"	16	"	34		
P - MBT W8 - N8B	"	NPT 1"	"	49	"	22	"	"		

- ・ミリチューブタイプでNPTネジ、インチチューブタイプでRネジも製作可能ですのでお問合せ下さい。
- ・全ての寸法は参考値です。
- ・Wは本体2面幅を示します。
- ・※印の製品No. については、4頁に掲載の「※一部小口径品について」を参照下さい。
- ・Special items are available.
- ・All dimensions are for reference only.
- ・"W" means width of surface distance.
- ・※mark items : Please refer to page 4.