


Super 300 Type Pillarfitting® "Pseries"

P-FC

フィメールコネクタ

FEMALE CONNECTOR

Indicates width of union nut
ユニオンナット2面幅

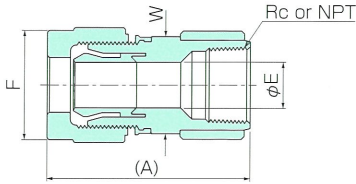

製品 No.		適用チューブ	管用ネジ	(A)	φE	F	W	
PART.No.		Tube Size	Thread Size					
mm tube type				Dimension:mm				
※	P - FC	3 - 1A	3 × 2	Rc 1/8	36	2.1	12	17
※	P - FC	3 - 2A	"	Rc 1/4	38	"	"	19
※	P - FC	4 - 1A	4 × 3	Rc 1/8	35.5	3.1	12	17
※	P - FC	4 - 2A	"	Rc 1/4	37.5	"	"	19
	P - FC	6 - 1A	6 × 4	Rc 1/8	40	4	16	17
	P - FC	6 - 2A	"	Rc 1/4	42	"	"	19
	P - FC	6 - 3A	"	Rc 3/8	44	"	"	22
	P - FC	6 - 4A	"	Rc 1/2	46	"	"	27
	P - FC	8 - 1A	8 × 6	Rc 1/8	43	6	19	18
	P - FC	8 - 2A	"	Rc 1/4	45	"	"	19
	P - FC	8 - 3A	"	Rc 3/8	47	"	"	22
	P - FC	8 - 4A	"	Rc 1/2	49	"	"	27
	P - FC	10 - 1A	10 × 8	Rc 1/8	46	8	23	21
	P - FC	10 - 2A	"	Rc 1/4	48	"	"	"
	P - FC	10 - 3A	"	Rc 3/8	50	"	"	22
	P - FC	10 - 4A	"	Rc 1/2	52	"	"	27
	P - FC	12 - 1A	12 × 10	Rc 1/8	50	8.2	28	25
	P - FC	12 - 2A	"	Rc 1/4	52	10	"	"
	P - FC	12 - 3A	"	Rc 3/8	54	"	"	"
	P - FC	12 - 4A	"	Rc 1/2	56	"	"	27
	P - FC	12 - 6A	"	Rc 3/4	63	"	"	33.5
	P - FC	19 - 2A	19 × 15.8	Rc 1/4	62	10.9	38	33.5
	P - FC	19 - 3A	"	Rc 3/8	64	14.4	"	"
	P - FC	19 - 4A	"	Rc 1/2	66	16	"	"
	P - FC	19 - 6A	"	Rc 3/4	70	"	"	"
	P - FC	25 - 6A	25 × 22	Rc 3/4	82	22	47.5	43
	P - FC	25 - 8A	"	Rc 1	84	"	"	"
Inch tube type				Dimension:mm				
※	P - FC	W1 - N1A	1/8" × 0.086"	NPT 1/8"	36	2.1	12	17
※	P - FC	W1 - N2A	"	NPT 1/4"	38	"	"	19
	P - FC	W2 - N1A	1/4" × 5/32"	NPT 1/8"	40	4	16	17
	P - FC	W2 - N2A	"	NPT 1/4"	42	"	"	19
	P - FC	W2 - N3A	"	NPT 3/8"	44	"	"	22
	P - FC	W2 - N4A	"	NPT 1/2"	46	"	"	27
	P - FC	W3 - N1A	3/8" × 1/4"	NPT 1/8"	46	8	23	21
	P - FC	W3 - N2A	"	NPT 1/4"	48	"	"	"
	P - FC	W3 - N3A	"	NPT 3/8"	50	"	"	22
	P - FC	W3 - N4A	"	NPT 1/2"	52	"	"	27
	P - FC	W4 - N1A	1/2" × 3/8"	NPT 1/8"	50	8.2	28	25
	P - FC	W4 - N2A	"	NPT 1/4"	52	10	"	"
	P - FC	W4 - N3A	"	NPT 3/8"	54	"	"	"
	P - FC	W4 - N4A	"	NPT 1/2"	56	"	"	27
	P - FC	W4 - N6A	"	NPT 3/4"	63	"	"	33.5
	P - FC	W6 - N2A	3/4" × 5/8"	NPT 1/4"	62	10.9	38	33.5
	P - FC	W6 - N3A	"	NPT 3/8"	64	14.4	"	"
	P - FC	W6 - N4A	"	NPT 1/2"	66	16	"	"
	P - FC	W6 - N6A	"	NPT 3/4"	70	"	"	"
	P - FC	W8 - N6A	1" × 7/8"	NPT 3/4"	82	22	47.5	43
	P - FC	W8 - N8A	"	NPT 1"	84	"	"	"

- ・ミリチューブタイプでNPTネジ、インチチューブタイプでRcネジも製作可能ですのでお問合せ下さい。
- ・全ての寸法は参考値です。
- ・Wは本体2面幅を示します。
- ・※印の製品No. については、4頁に掲載の「※一部小口径品について」を参照下さい。
- ・Special items are available.
- ・All dimensions are for reference only.
- ・"W" means width of surface distance.
- ・※mark items : Please refer to page 4.