


P-FBT

フィメールブランチティ  
FEMALE BRANCH TEE

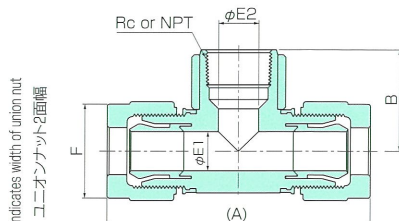

製品 No.	適用チューブ	管用ネジ	(A)	B	φE1	φE2	F	W
PART.No.	Tube Size	Thread Size						
mm tube type								
※ P - FBT 3 - 1A	3 × 2	Rc 1/8	46.5	22.5	2.1	6	12	17
※ P - FBT 3 - 2A	"	Rc 1/4	48.5	25.5	"	8	"	19
※ P - FBT 4 - 1A	4 × 3	Rc 1/8	46.5	22.5	3.1	6	12	17
※ P - FBT 4 - 2A	"	Rc 1/4	48.5	25.5	"	8	"	19
P - FBT 6 - 1A	6 × 4	Rc 1/8	55	21.5	4	4	16	17
P - FBT 6 - 2A	"	Rc 1/4	57	23.5	"	"	"	19
P - FBT 6 - 3A	"	Rc 3/8	60	25.5	"	"	"	22
P - FBT 8 - 1A	8 × 6	Rc 1/8	61	23	6	6	19	18
P - FBT 8 - 2A	"	Rc 1/4	63	25	"	"	"	19
P - FBT 8 - 3A	"	Rc 3/8	66	27	"	"	"	22
P - FBT 10 - 1A	10 × 8	Rc 1/8	67	24.5	8	8	23	21
P - FBT 10 - 2A	"	Rc 1/4	69	26.5	"	"	"	"
P - FBT 10 - 3A	"	Rc 3/8	72	28.5	"	"	"	22
P - FBT 10 - 4A	"	Rc 1/2	77	30.5	"	"	"	27
P - FBT 12 - 2A	12 × 10	Rc 1/4	77	28.5	10	10	28	25
P - FBT 12 - 3A	"	Rc 3/8	80	30.5	"	"	"	"
P - FBT 12 - 4A	"	Rc 1/2	85	32.5	"	"	"	27
P - FBT 12 - 6A	"	Rc 3/4	91.5	36.5	"	"	"	33.5
P - FBT 19 - 2A	19 × 15.8	Rc 1/4	91	32.8	16	10.9	38	33.5
P - FBT 19 - 3A	"	Rc 3/8	94	34.8	"	14.4	"	"
P - FBT 19 - 4A	"	Rc 1/2	99	36.8	"	16	"	"
P - FBT 19 - 6A	"	Rc 3/4	105.5	40.8	"	"	"	"
P - FBT 19 - 8A	"	Rc 1	115	42.8	"	"	"	43
P - FBT 25 - 4A	25 × 22	Rc 1/2	113	41.5	22	10	47.5	43
P - FBT 25 - 6A	"	Rc 3/4	119.5	45.5	"	22	"	"
P - FBT 25 - 8A	"	Rc 1	129	47.5	"	"	"	"

Inch tube type								
								Dimension:mm
※ P - FBT W1 - N1A	1/8" × 0.086"	NPT 1/8"	46.5	22.5	2.1	6	12	17
※ P - FBT W1 - N2A	"	NPT 1/4"	48.5	25.5	"	8	"	19
P - FBT W2 - N1A	1/4" × 5/32"	NPT 1/8"	55	21.5	4	4	16	17
P - FBT W2 - N2A	"	NPT 1/4"	57	23.5	"	"	"	19
P - FBT W2 - N3A	"	NPT 3/8"	60	25.5	"	"	"	22
P - FBT W3 - N1A	3/8" × 1/4"	NPT 1/8"	67	24.5	8	8	23	21
P - FBT W3 - N2A	"	NPT 1/4"	69	26.5	"	"	"	"
P - FBT W3 - N3A	"	NPT 3/8"	72	28.5	"	"	"	22
P - FBT W3 - N4A	"	NPT 1/2"	77	30.5	"	"	"	27
P - FBT W4 - N2A	1/2" × 3/8"	NPT 1/4"	77	28.5	10	10	28	25
P - FBT W4 - N3A	"	NPT 3/8"	80	30.5	"	"	"	"
P - FBT W4 - N4A	"	NPT 1/2"	85	32.5	"	"	"	27
P - FBT W4 - N6A	"	NPT 3/4"	91.5	36.5	"	"	"	33.5
P - FBT W6 - N2A	3/4" × 5/8"	NPT 1/4"	91	32.8	16	10.9	38	33.5
P - FBT W6 - N3A	"	NPT 3/8"	94	34.8	"	14.4	"	"
P - FBT W6 - N4A	"	NPT 1/2"	99	36.8	"	16	"	"
P - FBT W6 - N6A	"	NPT 3/4"	105.5	40.8	"	"	"	"
P - FBT W6 - N8A	"	NPT 1"	115	42.8	"	"	"	43
P - FBT W8 - N4A	1" × 7/8"	NPT 1/2"	113	41.5	22	10	47.5	43
P - FBT W8 - N6A	"	NPT 3/4"	119.5	45.5	"	22	"	"
P - FBT W8 - N8A	"	NPT 1"	129	47.5	"	"	"	"

・ミリチューブタイプでNPTネジ、インチチューブタイプでRcネジも製作可能ですのでお問合せ下さい。  
 ・全ての寸法は参考値です。  
 ・Wは本体2面幅を示します。  
 ・※印の製品No.については、4頁に掲載の「※一部小口径品について」を参照下さい。  
 ・Special items are available.  
 ・All dimensions are for reference only.  
 ・"W" means width of surface distance.  
 ・※mark items : Please refer to page 4.