


20シリーズソケット

CPS20 ワンタッチ継手付ストレート

¥
p.726

CAD

RoHS対応

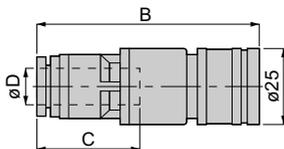

単位：mm


形式	チューブ外径 ϕD	B	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 (mm^2)	CAD ファイル名
CPS20-6□	6	54.8	17	23	11.5	TFLC-004
CPS20-8□	8	54.7	18.1	24	19.8	
CPS20-10□	10	59.8	20.2	28	22.6	
CPS20-12□	12	60	23.4	30	23	

CPS20 ストレートネジタイプ

¥
p.726

CAD

RoHS対応

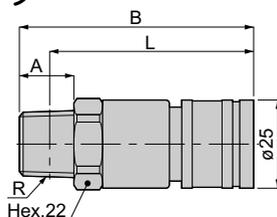

単位：mm

形式	R	A	B	L	質量 (g)	有効断面積 (mm^2)	CAD ファイル名
CPS20-02□	R1/4	11	50	44	41	22.9	TFLC-004
CPS20-03□	R3/8	12	51	44.7	44	24.1	
CPS20-04□	R1/2	15	54	45.8	54	24.2	

* L 寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。