

# テクノブレード

水

薬品

Air



PVC

食品

給排水

機械機器

ポンプ


- 特長
- ・柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽に出来ます。
  - ・さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
  - ・繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
  - ・食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
  - ・TB-6からTB-19まで、紙リール巻きもごさいます。

紙リール巻きの定尺

φ 6 ~ φ 10 100m

φ 12 ~ φ 19 50m

- 使用温度 ・ -20℃ ~ 60℃

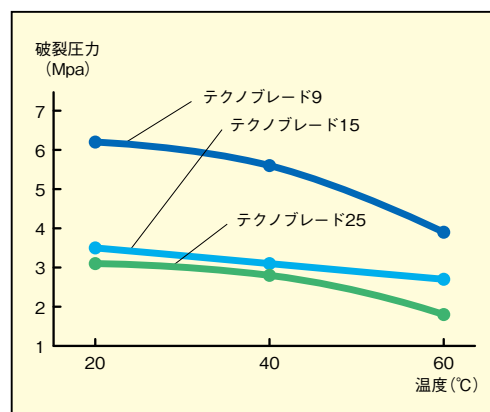

## ■テクノブレード標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径						
TB-4	4	9	100	1	6.1	35	6.5	
TB-6	6	11	100	1	4.9	40	8.5	
TB-8	8	13.5	100	1	6.9	55	11.5	
TB-9	9	15	100	1	6.1	60	13.7	
TB-10	10	16	100	1	5.6	70	15.5	
TB-12	12	18	50、100	1	4.1	75	9、17	
TB-15	15	22	50、100	0.8	3.4	95	12.3、24.5	
TB-19	19	26	50、100	0.8	3.4	135	15、30	
TB-22	22	29	50	0.8	3.8	155	18	
TB-25	25	33	50、100	0.6	3	165	22、44	
TB-32	32	41	50	0.6	2.6	210	32	
TB-38	38	48	50	0.5	2	255	40.8	
TB-50	50	62	40	0.5	2.1	380	52	

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止して下さい。