


外径130mm以下

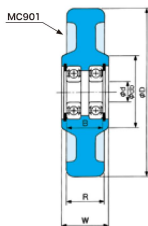

外径150mm以上

MC-VBシリーズ

型番	外径 D (mm)	タイヤ幅 R (mm)	軸穴径 d (mm)	ボス径 db (mm)	ボス幅 W (mm)	参考値 B (mm)	ベアリング No.	最大許容荷重 (N) (kgf) [※]	参考質量 (g)
50×24	50	24	8	30	29	18.0	608ZZ	2,059 [210]	75
65×34	65	34	12	40	39	29.0	6201ZZ	3,334 [340]	180
75×32	75	32	10	45	36	25.3	6200ZZ	3,530 [360]	210
100×34	100	34	12	47	38	27.3	6201ZZ	5,099 [520]	360
130×42	130	42	20	59	50	38.2	6004ZZ	8,238 [840]	740
150×44	150	44	20	67	52	40.2	6204ZZ	9,807 [1000]	870
180×45	180	45	20	72	54	42.2	6204ZZ	11,768 [1200]	1,170
200×45	200	45	20	82	54	41.6	6304ZZ	13,043 [1330]	1,480
250×54	250	54	25	96	63	48.6	6305ZZ	20,300 [2070]	2,630
300×60	300	60	30	108	70	54.6	6306ZZ	26,478 [2700]	4,200

MC-VSシリーズ

型番	外径 D (mm)	タイヤ幅 R (mm)	軸穴径 d (mm)	ボス径 db (mm)	ボス幅 W (mm)	参考値 B (mm)	ベアリング No.	最大許容荷重 (N) (kgf) [※]	参考質量 (g)
75×32	75	32	10	45	36	25.3	6200ZZ	3,334 [340]	210
100×34	100	34	12	47	38	27.3	6201ZZ	4,413 [450]	360
130×42	130	42	20	59	50	38.2	6004ZZ	6,865 [700]	740
150×44	150	44	20	67	52	40.2	6204ZZ	9,414 [960]	870
180×45	180	45	20	72	54	42.2	6204ZZ	9,414 [960]	1,200

最大許容荷重はステンレスベアリングの関係で MC-VB シリーズより若干小さくなります。

ベアリングの材質は、内外輪レースおよびボールは SUS-440C、リテーナおよびシールド板は SUS-304 を使用しています。

スナッピングは SUS-304 です。

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。

※最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。

※ [] は従来の単位・数値です。