


外径130mm以下

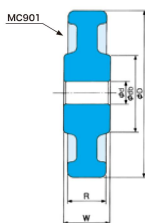

外径150mm以上

## MC-VNシリーズ

型番	外径 D (mm)	タイヤ幅 R (mm)	軸穴径 d (mm)	ボス径 db (mm)	ボス幅 W (mm)	回転抵抗 係数	最大許容荷重 (N) (kgf) ※	参考質量 (g)
50×24	50	24	8	30	29	0.040	2,059 [210]	60
65×34	65	34	12	40	39	0.046	3,334 [340]	130
75×32	75	32	10	45	36	0.033	3,530 [360]	170
100×34	100	34	12	47	38	0.030	5,099 [520]	310
130×42	130	42	20	59	50	0.039	8,238 [840]	660
150×44	150	44	20	67	52	0.033	9,807 [1000]	750
180×45	180	45	20	72	54	0.028	11,768 [1200]	1,040
200×45	200	45	20	82	54	0.025	13,043 [1330]	1,280
250×54	250	54	25	96	63	0.025	20,300 [2070]	2,330
300×60	300	60	30	108	70	0.025	26,478 [2700]	3,730

★連続使用時は使用の可否を当社「MC ナイロン® 技術資料」に記載されている軸受部のPV値から判断して下さい。

★軸径(d)を再加工される場合はクリアランスを十分とるように設計して下さい。

(詳細は当社支店、営業所等にお問い合わせ下さい。)

\*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

\*黒色(太字)数値で表示は在庫品です。 青色(細字)数値で表示は受注生産品です。

\*最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。

\*[ ]は従来の単位・数値です。