


ストレートエッジ


■ アイ形直定規 A級 (JIS B 7514規格品) Precision Straight Edge I-Type

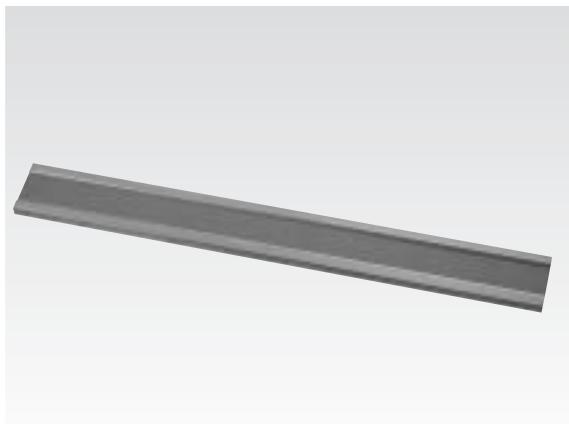

- 平面度、真直度、平行度の検査時にご使用いただけます。
- 全長は有効長さ+40mmになります。
- 使用面の焼入硬度は60Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)

| 商品コード | 有効長さ×高さ×幅(使用面)(mm) | 真直度・高さの不同(mm) | 重量(kg) | 定価 |
|-----------|--------------------|---------------|--------|---------|
| RSHA-300 | 300× 60×10 | ±0.003 | 1 | 54,000 |
| RSHA-500 | 500× 60×10 | ±0.004 | 1.7 | 89,000 |
| RSHA-1000 | 1000× 70×12 | ±0.006 | 5.1 | 185,000 |
| RSHA-1500 | 1500× 90×14 | ±0.008 | 10.4 | 380,000 |
| RSHA-2000 | 2000×110×16 | ±0.010 | 20.2 | 570,000 |

■ ナイフ形ストレートエッジ Precision Knife-Type Straight Edge

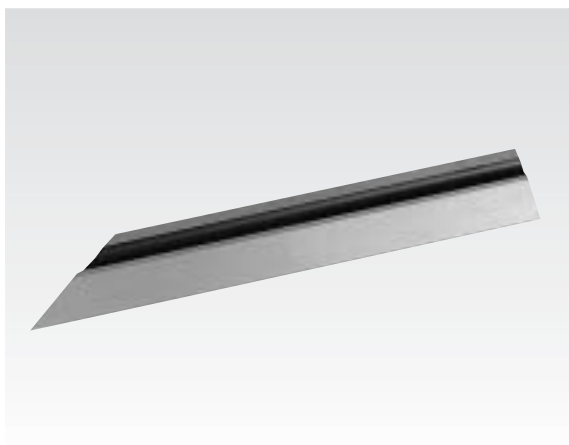

- 高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
- 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線に当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
- 焼入れ品になります。

| 商品コード | 全長×幅×厚さ(mm) | 真直度(mm) | 重量(kg) | 定価 |
|----------|-------------|---------|--------|---------|
| RSHN-100 | 100×24× 6 | ±0.0014 | 0.16 | 22,500 |
| RSHN-150 | 150×25× 7 | ±0.0016 | 0.24 | 29,500 |
| RSHN-200 | 200×30× 8 | ±0.0018 | 0.4 | 36,500 |
| RSHN-300 | 300×32× 9 | ±0.0022 | 0.65 | 53,000 |
| RSHN-400 | 400×35×10 | ±0.0026 | 0.9 | 85,000 |
| RSHN-500 | 500×40×10 | ±0.0030 | 1.5 | 121,000 |