

トップフィッティング




材質：FCMBまたはFCD

(mm)

L寸法 呼び(B)	L (F-1)	45 L (F-2)	T (F-3)	Ca (F-4)
	90° エルボ	45° エルボ	チーズ	キャップ
2	83	-	83	23
2 ¹ / ₂	95	57	95	23
2 ¹ / ₂ (ショートタイプ)	76	-	76	-
3	108	64	108	23
3 (ショートタイプ)	86	-	86	-
4	127	76	127	26
4 (ショートタイプ)	102	-	102	-
5	140	83	140	26
6	165	89	165	26

一次防錆品・溶融亜鉛めっき品

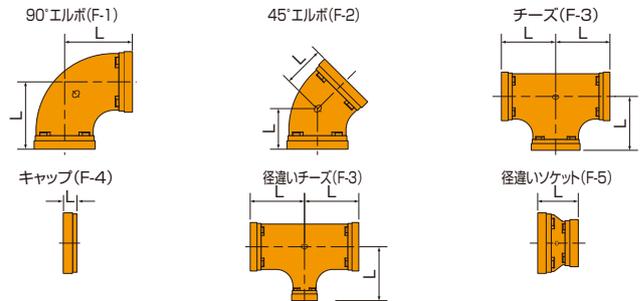

(mm)

L寸法 呼び(B)	RT (F-3)	RS (F-5)
	径違いチーズ	径違いソケット
3 × 2 ¹ / ₂	108	64
4 × 2	127	76
4 × 2 ¹ / ₂	127	76
4 × 3	127	76
5 × 3	140	89
5 × 4	140	89
6 × 3	165	102
6 × 4	165	102
6 × 5	165	102

トップフランジ

FL-10




(mm)

呼び (B)	A	B	C	ボルト		シール面	
				数	呼び	X	Y
2 ¹ / ₂ (65)	175	140	19	4	M16	76.3	103
3 (80)	185	150	19	8	M16	89.1	115
4 (100)	210	175	19	8	M16	114.3	140
5 (125)	250	210	21	8	M20	139.8	168
6 (150)	280	240	23	8	M20	165.2	194

() 内は A 呼び

一次防錆品・溶融亜鉛めっき品

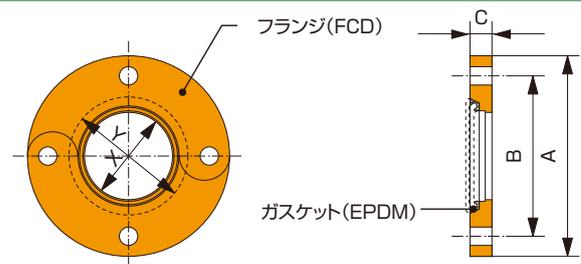

⚠ 注意

- ・フランジ付きフレキと接続する場合には、フレキフランジ面に溶接等による凹凸がないことを確認してください。
(シール面凹凸は、水漏れの原因となります。)
- ・フランジレスタイプのパタフライ弁には使用しないでください。
(正常な施工ができず水漏れの原因となります。)

- ※ トップフランジ同士の接続はできません。
- ※ トップフランジは JIS 10K フランジとの接続に使用します。
- ※ ボルト・ナットは付属していません。
- ※ 一般フランジ用ガスケット (板バッキン等) は、使用しないでください。また、併用もしないでください。