

オフセット型切断 フレキシブル砥石 **レヂトン金の亀**

ステンレス・金属用
耐久性抜群! ストレート切断



【レヂトン金の亀】 オフセット型・切断フレキシブル砥石

商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	梱包 (枚入×個入)	価格(円) (1枚) (税込)
101 105 0901	金の亀	105×1.9×15	MAZ50X	72	13,000	200枚入(10×20)	450


スーパー切断砥石 (両面補強) **レヂトン金の虎**

ステンレス・金属用
驚異の耐久性!



〈用途〉

- S 5形鋼 (アングル・チャンネル・丸棒)
- SGP鋼管 (水道管・ガス管・配管パイプ)
- STK鋼管 (足場・配線・構造各種パイプ)
- SUS 鋼 (ステンレスの丸・角パイプ・丸棒)
- 平 鋼 (圧延鋼板・薄鋼板)

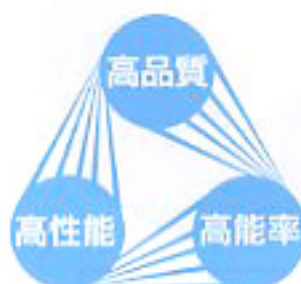

高品質

強靱な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密度させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。

高性能

優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮します。切断をパワフルにスピーディーにクリアする高性能切断砥石です。

高能率

鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現する高能率切断砥石です。豊かな切れ味は用途の拡大と経済効果を高めます。

【レヂトン金の虎】 ステンレス・金属用スーパー切断砥石

商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)
	金の虎110	106×2.2×15	AZ36T B3F	80
101 305 0302	金の虎305	305×2.3×25.4	AZ36T B3F	80
101 355 0303	金の虎355	355×2.6×25.4	AZ36T B3F	80