

即日発送可能

スプリングベルト

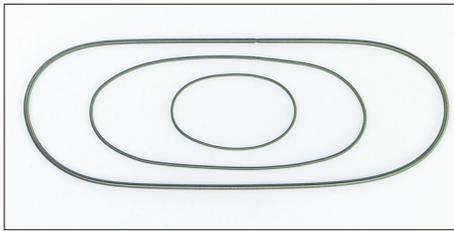
ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB

 
巻方向 右

外径 3 4 5 6 8 10

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分) ~ 2週間

RoHS
適合品ネット
対応品

写真は、両端を結合したものの。



☆コイルの片端を寸法に合わせて切ります。

製品番号	外径 mm	線径 mm	長さ mm	単価 円		
				1~19	20~49	50~個
F7801	3.0	0.4	500	1,400	1,200	1,000
F7802			1,000	2,000	1,750	1,450
F7803	4.0	0.5	500	1,500	1,300	1,100
F7804			1,000	2,400	2,050	1,700
F7805	5.0	0.7	500	2,000	1,750	1,450
F7806			1,000	3,100	2,600	2,200
F7807	6.0	0.8	750	2,250	1,900	1,600
F7808			1,500	3,350	2,900	2,400
F7809	8.0	0.9	750	2,450	2,100	1,750
F7810			1,500	3,600	3,100	2,600
F7811	10.0	1.0	750	2,700	2,300	1,900
F7812			1,500	4,000	3,400	2,850

 
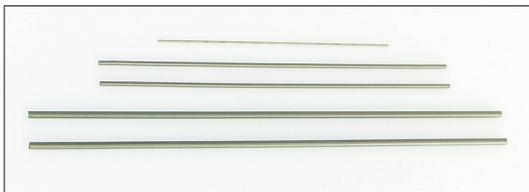
小径密着巻

ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB

外径 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)

RoHS
適合品ネット
対応品

製品番号	線径 mm	外径(±0.1) mm	巻方向	自由長 mm	単価 円		
					1~19	20~49	50~個
F7201	0.2	1.5	右	200	340	300	270
F7202	0.25	2.0	右	200	340	300	270
F7203	0.3	3.0	右	300	410	365	325
F7204	0.4	3.0	右	300	410	365	325
F7205	0.3	4.0	右	300	500	450	400
F7206	0.5	4.0	右	300	450	400	360
F7207	0.4	5.0	右	400	540	480	430
F7208	0.6	5.0	右	400	540	480	430
F7209	0.5	6.0	右	400	560	500	450
F7210	0.7	6.0	右	400	590	525	470

表示価格は全て本体価格です。

即日発送可能

スプリングベルト
小径密着巻