

# 吊りばね

## メッキ線



材質 亜鉛メッキ鋼線

外径 18 19 20 21

納期 **即日発送**※1  
(PM5:00までご注文分)

RoHS  
適合品

ネット  
対応品

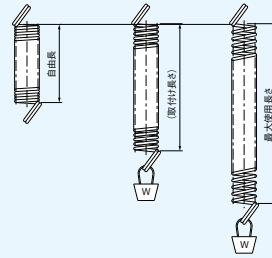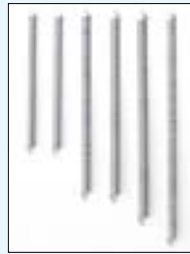

〈使用例〉

参考 吊り 重量	製品番号	線 径 mm	外 径 mm	自由長 mm	※ばね定数		※取付時長 mm	最大使用長さ mm	単価 円			
					N/mm	(gf/mm)			1~4	5~9	10~19	20~個
250g	4901	1.0	18.0	300	0.007	0.7	600	2,300	650	600	550	500
	4902	1.0	18.0	400	0.005	0.5	800	3,000	720	660	610	550
	4903	1.0	18.0	500	0.004	0.4	1,000	3,800	780	720	660	600
500g	4904	1.2	19.0	300	0.014	1.4	600	1,800	730	670	620	560
	4905	1.2	19.0	400	0.011	1.1	800	2,300	820	760	690	630
	4906	1.2	19.0	500	0.009	0.9	1,000	2,800	910	840	770	700
750g	4907	1.4	21.0	300	0.023	2.3	600	1,600	830	770	700	650
	4908	1.4	21.0	400	0.017	1.7	800	2,200	950	880	800	730
	4909	1.4	21.0	500	0.014	1.4	1,000	2,600	1,040	960	880	800
1.0kg	4910	1.4	19.0	300	0.031	3.2	600	1,300	830	770	700	640
	4911	1.4	19.0	400	0.024	2.4	800	1,700	950	880	800	730
	4912	1.4	19.0	500	0.019	1.9	1,000	2,200	1,040	960	880	800
1.5kg	4913	1.6	21.0	350	0.040	4.1	600	1,400	980	900	830	750
	4914	1.6	21.0	450	0.031	3.2	800	1,800	1,110	1,020	940	850
	4915	1.6	21.0	550	0.026	2.7	1,000	2,200	1,240	1,140	1,050	950
2.0kg	4916	1.6	19.0	400	0.049	5.0	700	1,400	1,140	1,060	970	880
	4917	1.6	19.0	500	0.039	4.0	900	1,700	1,290	1,190	1,090	990
	4918	1.6	19.0	600	0.032	3.3	1,100	2,000	1,430	1,320	1,210	1,100
3.0kg	4919	1.8	20.0	450	0.069	7.0	800	1,400	1,250	1,150	1,060	960
	4920	1.8	20.0	550	0.056	5.7	1,000	1,700	1,400	1,300	1,190	1,080
	4921	1.8	20.0	650	0.047	4.8	1,200	2,000	1,560	1,440	1,320	1,200

注)最大使用長さ以内で、ご使用ください。※印は、参考値です。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談 表示価格は全て本体価格です。

# 緩衝ばね

## ピアノ線


材質 ばね:SWP-A フック:SW-B

表面処理 電気亜鉛メッキ  
(三価クロム品)

納期 **即日発送**※1  
(PM5:00までご注文分)

RoHS  
適合品

ネット  
対応品

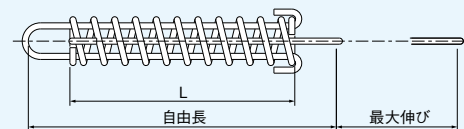

製品番号	自由長 mm	最大伸び mm	ばね定数		最大荷重		ばね寸法			フック 線 径	単価 円		
			N/mm	(kgf/mm)	N	(kgf)	線径	外径	L		1~19	20~49	50~個
9001	120	55.6	1.57	0.16	86.3	8.80	1.6	16	80	1.6	600	550	500
9002	150	68.4	1.86	0.19	130	13.26	2	20	100	2.0	700	650	600
9003	180	70.1	4.12	0.42	285	29.06	2.9	25	120	3.0	1,000	950	900
9004	210	79.2	7.06	0.72	559	57.00	4	32	150	4.0	1,700	1,600	1,500
9005	280	102.0	7.94	0.81	816	83.21	5	40	200	5.0	2,500	2,400	2,300

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談 表示価格は全て本体価格です。