

# 平角線ばね

## シリコンクロム鋼線

材質 SWOSC 相当

巻方向 右

外径 10


納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)<sup>※1</sup>

RoHS  
適合品

ネット  
対応品



☆自由長の欄、上から  
 軽少荷重用 黄色  
 軽荷重用 青色  
 中荷重用 赤色  
 重荷重用 緑色  
 極重荷重用 茶色

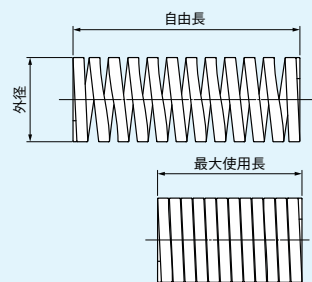

☆荷重時の設計寿命は50万回です。

☆外径/+0mm-0.7mm ☆内径/+0.1mm+0.7mm ☆自由長/50mm以下±0.5mm 50mm以上±1%

製品番号	外径 mm	内径 mm	自由長 mm	ばね定数		表面色	最大使用長 mm	タワミ mm	荷重		単価 円		
				N/mm	(kgf/mm)				N	(kgf)	1~19	20~49	50~個
50-1020	10	5	20	9.8	1.0	黄	10.0	9.0	88	9	77	73	70
51-1020				17.7	1.81	青	12.0	7.2	127	13	77	73	70
52-1020				30.7	3.13	赤	13.6	5.8	176	18	77	73	70
53-1020				61.3	6.25	緑	15.2	4.3	265	27	77	73	70
54-1020				110	11.2	茶	16.0	3.6	397	41	95	90	87
50-1025			25	7.8	0.80	黄	12.5	11.2	88	9	77	73	70
51-1025				14.2	1.45	青	15.0	9.0	127	13	77	73	70
52-1025				24.5	2.5	赤	17.0	7.2	176	18	77	73	70
53-1025				49	5.0	緑	19.0	5.4	265	27	81	77	74
54-1025				88.2	9.0	茶	20.0	4.5	397	41	104	98	95
50-1030			30	6.5	0.67	黄	15.0	13.5	88	9	77	73	70
51-1030				11.9	1.21	青	18.0	10.8	127	13	77	73	70
52-1030				20.4	2.08	赤	20.4	8.6	176	18	77	73	70
53-1030				40.8	4.16	緑	22.8	6.5	265	27	86	81	78
54-1030				73.5	7.50	茶	24.0	5.4	397	41	113	107	103
50-1040			40	4.9	0.50	黄	20.0	18.0	88	9	81	77	74
51-1040				8.8	0.90	青	24.0	14.4	127	13	81	77	74
52-1040				15.3	1.56	赤	27.2	11.5	176	18	86	81	78
53-1040				30.9	3.15	緑	30.4	8.6	265	27	104	98	95
54-1040				55.1	5.60	茶	32.0	7.2	397	41	131	124	120
50-1050			50	3.9	0.40	黄	25.0	22.5	88	9	95	90	87
51-1050				7.2	0.73	青	30.0	18.0	127	13	95	90	87
52-1050				12.3	1.25	赤	34.0	14.4	176	18	104	98	95
53-1050				24.5	2.50	緑	38.0	10.8	265	27	113	107	103
54-1050				44.1	4.50	茶	40.0	9.0	397	41	140	133	128
50-1060			60	3.3	0.33	黄	30.0	27.0	88	9	113	107	103
51-1060				5.9	0.60	青	36.0	21.6	127	13	113	107	103
52-1060				10.2	1.04	赤	40.8	17.3	176	18	113	107	103
53-1060	20.4	2.08		緑	45.6	13.0	265	27	131	124	120		
54-1060	36.8	3.70		茶	48.0	10.8	397	41	153	145	140		
50-1070	70	2.8	0.29	黄	35.0	31.5	88	9	122	115	111		
51-1070		5.0	0.51	青	42.0	25.2	127	13	122	115	111		
52-1070		8.7	0.89	赤	47.6	20.2	176	18	122	115	111		
53-1070		17.5	1.79	緑	53.2	15.1	265	27	140	133	128		
54-1070		31.5	3.20	茶	56.0	12.6	397	41	167	158	153		

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談  
表示価格は全て本体価格です。