

製品仕様

使用圧力 : 1.0MPa *気体(空気)は全サイズ:0.7MPa

使用温度範囲 : -5~35℃


可とう性能 : 本管部のみ 片側±2° (両側4°)

使用流体 : 水、空気


本管サイズ : 50A~150A

寸法・規格表

【分岐カップリング概要図】

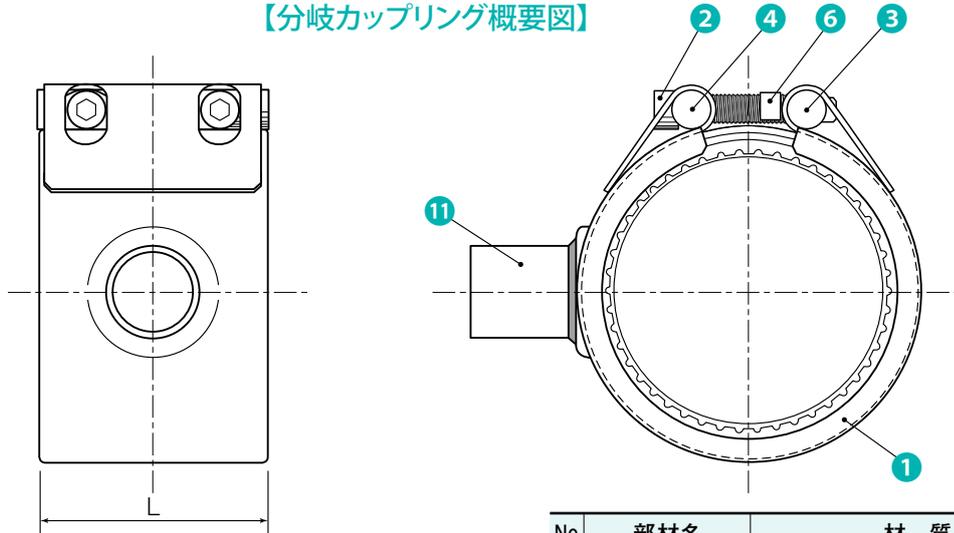

【ソケット部断面図】

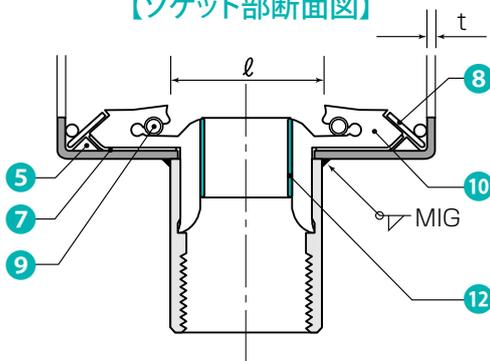

No.	部材名	材質
1	ケーシング	SUS 304
2	締め付けボルト	SUS XM7 (黒色)(常設配管用)
		SCM 435 (白銀色)(仮設配管用)
3	棒状ナット	SUS 304
4	棒状ワッシャ	SUS 304
5	三角リング	SUS 304
6	プラスチックスペーサー	ポリアミド 66
7	スライド板	SUS 301
8	グリップリング	SUS 301
9	スプリング	SUS 316
10	ゴムスリーブ	EPDM
11	分岐ソケット	SUS 304
12	インナーチューブ	SUS 304

呼び径	型式番号	ケーシング		ゴムリップ 間隔 ℓ (mm)	締め付けボルト			使用圧力		分岐 ソケット 呼び径	重量 (kg)
		幅 L (mm)	板厚 t (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	水 (MPa)	空気 (MPa)		
50A	GT-50E	76.5	1.5	32	M8	6	15	1.0	0.7	20A(PS3/4)	0.86
65A	GT-65E									25A(PS1)	1.51
80A	GT-80E	94.5	2.0	39	M10	8	35			25A(PS1)	1.63
100A	GT-100E									25A(PS1)	1.88
125A	GT-125E	109.0	3.5	43	M14	12	90			25A(PS1)	3.7
150A	GT-150E									25A(PS1)	4.2

●常設配管用はステンレスボルト(SUS XM7・SUS 304CUN/黒色)、仮設配管用はクロモリボルト(SCM 435/白銀色)をご選定ください。