


エンドミル選定表掲載 P25  
End Mill Selection Chart

# HV4TLS

4枚刃ハイヘリックスロングシャンク

Long Shank 4-Flutes High Helix

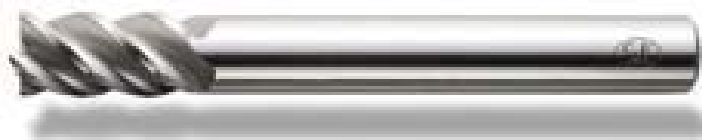

- ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
- Longer shank endmill for suitable for deep pocket milling.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○	○		○	○		○	○

VAN:4LHV・外径

単位:mm  
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
20	55	200	16	●	
25	60	230	20	●	
30	65	260	25	●	
35	70	280	32	●	
40	80	280	32	●	
45	85	320	42	●	
50	90	320	42	●	

- …標準在庫品  
Standard stock.
- …特定代理店在庫品  
当社までお問い合わせください。  
Stocked by specified distributor.  
Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、HV4TLS ○ とご指定ください。