

タイルの穴あけは27ページの「VBダイヤモンドドリル」をご使用下さい。

タイル切断用

楽楽カット君

刃厚 1.4mm

■使用用途：タイルの切断



切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

さまざまなタイルの切断に適しています!!

RA

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RA-4	103 ^{mm}	1.4 ^{mm}	5.0 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	6,900

楽楽カット君ネジ込み一発

■取り付け・取り外しが簡単!!

*日立ディスクグラインダ専用

精度の高いセットが一発でできる為、
ガタ・フレの少ない「直線を走る」ような切れ味!


RA-N(H)

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RA-N4(H)	103 ^{mm}	1.4 ^{mm}	5.0 ^{mm}	M10 ^{mm}	— ^{mm}	7,200 ^円

ミスタータイル

刃厚 1.6mm

■使用用途：タイルの切断

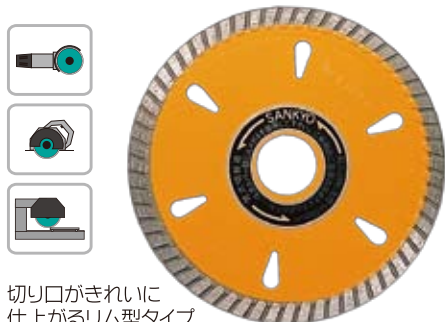

切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

厚物・大判タイルの切断に適しています。


タイル全般に優れた切れ味を発揮し、連続作業にも耐える性能です。

RP

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RP-4	105 ^{mm}	1.6 ^{mm}	6.0 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	9,200 ^円

シャープカット

■使用用途：タイルの切断

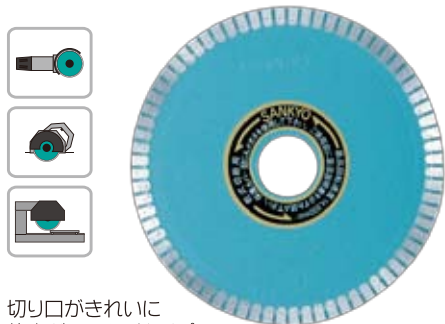

切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。


SC

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
SC-3	80 ^{mm}	1.4 ^{mm}	4.0 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	8,600 ^円
SC-4S	100	1.4	5.0	20.0	15	6,300
SC-4.5	110	1.4	5.0	20.0	15	11,700
SC-5	125	1.4	5.0	22.0	20	13,800
SC-6	150	1.4	5.0	22.0	20	15,500
SC-7	180	1.6	5.0	25.4	20/22	24,000
SC-8	204	1.6	5.0	25.4	20/22	31,500
*SC-10	250	2.0	5.0	25.4	20/22	36,000
*SC-12	305	2.4	5.0	25.4	20/22	44,000

※(受注生産)

スモールカッター

■使用用途：タイルの切断

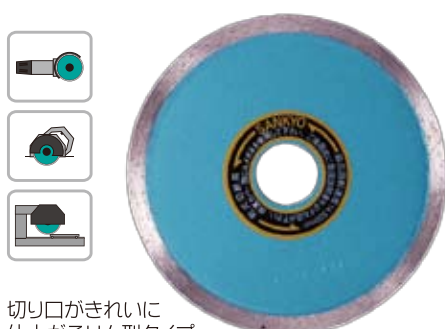

切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

切り口重視のフラット刃先。

湿式のタイル切断にも最適!!

SM

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
*SM-3	75 ^{mm}	1.4 ^{mm}	4.0 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	6,900 ^円
SM-4	100	1.4	5.0	20.0	15	6,900
SM-4.5	110	1.4	5.0	20.0	15	7,150
*SM-5	125	1.4	5.0	22.0	20	11,400
*SM-6	150	1.4	5.0	22.0	20	13,000
*SM-7	180	1.6	5.0	25.4	20/22	18,600
*SM-8	200	1.6	5.0	25.4	20/22	24,300

※(受注生産)

会社案内

適応材料表
形名索引

切断
〔ポータブル〕

切断
〔中口径〕

研削

補修加工

穿孔

研磨

集じん工具

取扱説明

JANコード
一覧表

