

# PSSN型/PSKN型




SEC-70型バイト 一般旋削・端面・面取り用  
レバーロック

SEC-70 型バイト 一般旋削・端面・面取り用  
レバーロック



Fig 1

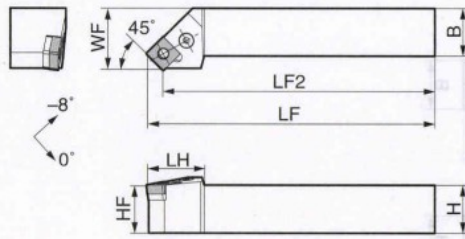

本図は右勝手(R)を示す。

## ホルダ

型番	従来型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	全長2 LF2	刃先 WF	刃先 高さ HF	頭部 LH	適用インサート		レバー ピン Fig	ボルト	敷板	敷板 止め	レンチ (六角穴用)	
		R	L								型番	掲載頁						
PSSN R/L1616H09	PSSN R/L1616-32	●	●	16	16	100	93.8	20	16	22	SN□□0903	B40	1	LCL3	LCS3	LSS32	LSP3	LH025
PSSN R/L2020K12	PSSN R/L2020-43	●	●	20	20	125	116.7	25	20	30			1					
PSSN R/L2520M12	PSSN R/L2520-43			25	20	150	141.7	25	25	30			1					
PSSN R/L2525M12	PSSN R/L2525-43	●	●	25	25	150	141.7	32	25	30	SN□□1204	B41~	1	LCL4	LCS4	LSS42	LSP4	LH030
PSSN R/L3225P12	PSSN R/L3225-43			32	25	170	161.7	32	32	30			1					
PSSN R/L3232P12	PSSN R/L3232-43			32	32	170	161.7	40	32	30			1					
PSSN R/L3225P15	PSSN R/L3225-54			32	25	170	159.8	32	32	40	SN□□1506	B45~	1	LCL5	LCS5	LSS53	LSP5	LH030
PSSN R/L3232P15	PSSN R/L3232-54	●	●	32	32	170	159.8	40	32	40			1					
PSSN R/L3232P19	PSSN R/L3232-64	●	●	32	32	170	157.5	40	32	40	SN□□1906	B47~	1	LCL6	LCS6	LSS63	LSP6	LH040
PSSN R/L4040R19	PSSN R/L4040-64			40	40	200	187.5	50	40	40			1					


端面切削で勝手つき型プレカのインサートをご使用の場合はホルダとインサートの勝手が逆の組み合わせになります。



SEC-70 型バイト 端面用  
レバーロック



Fig 1

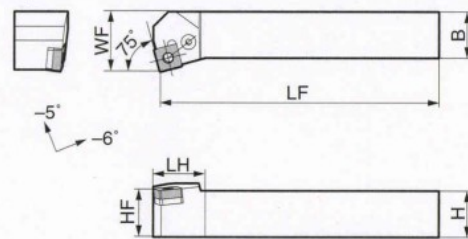

本図は右勝手(R)を示す。

## ホルダ

型番	従来型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	刃先 WF	刃先 高さ HF	頭部 LH	適用インサート		レバー ピン Fig	ボルト	敷板	敷板 止め	レンチ (六角穴用)	
		R	L							型番	掲載頁						
PSKN R/L1616H09	PSKN R/L1616-32	●	●	16	16	100	20	16	20	SN□□0903	B40	1	LCL3	LCS3	LSS32	LSP3	LH025
PSKN R/L2020K12	PSKN R/L2020-43	●	●	20	20	125	25	20	26			1					
PSKN R/L2520M12	PSKN R/L2520-43			25	20	150	25	25	26			1					
PSKN R/L2525M12	PSKN R/L2525-43	●	●	25	25	150	32	25	26	SN□□1204	B41~	1	LCL4	LCS4	LSS42	LSP4	LH030
PSKN R/L3225P12	PSKN R/L3225-43			32	25	170	32	32	26			1					
PSKN R/L3232P12	PSKN R/L3232-43			32	32	170	32	32	26			1					
PSKN R/L3225P15	PSKN R/L3225-54			32	25	170	32	32	32	SN□□1506	B45~	1	LCL5	LCS5	LSS53	LSP5	LH030
PSKN R/L3232P15	PSKN R/L3232-54			32	32	170	32	32	32			1					
PSKN R/L3232P19	PSKN R/L3232-64	●	●	32	32	170	40	32	36	SN□□1906	B47~	1	LCL6	LCS6	LSS63	LSP6	LH040
PSKN R/L4040R19	PSKN R/L4040-64			40	40	200	50	40	36			1					
PSKN R/L5050S25	PSKN R/L5050-85			50	50	250	60	50	50	SN□□2507	B49	1	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050

端面切削で勝手つき型プレカのインサートをご使用の場合はホルダとインサートの勝手が逆の組み合わせになります。

外径バイト

C

ネガタイプ

ポジタイプ

C

D

R

S

T

V

W

特型