


SAPL-D1

Sungil Accurate & Powerful Locking Device

CAD DATA는 www.sungilfa.co.kr 에서 내려 받으시기 바랍니다.

사양 및 치수

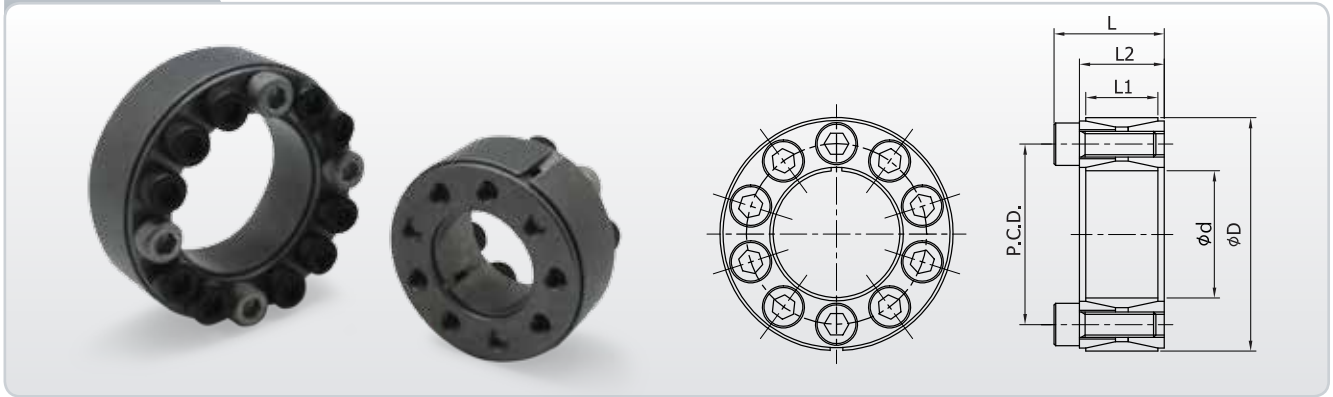

형번 d x D	치수 (mm)			최대 허용 토크 (Tc) [N·m]	허용 트러스트(Pt) [KN]	면압력[Mpa]		체결볼트			질량 (kg)
	L ₁	L ₂	L			축 (Pi)	허브 (Po)	크기	개수	체결 토크 [N·m]	
SAPL-D1-18 x 47	17	20	26	240	26.5	210	85	M6x18	8	14.9	0.20
SAPL-D1-19 x 47	17	20	26	245	26.5	210	85	M6x18	8	14.9	0.20
SAPL-D1-20 x 47	17	20	26	265	26.5	199	85	M6x18	8	14.9	0.20
SAPL-D1-22 x 47	17	20	26	294	26.5	181	85	M6x18	8	14.9	0.19
SAPL-D1-24 x 50	17	20	26	402	33.3	211	101	M6x18	9	14.9	0.22
SAPL-D1-25 x 50	17	20	26	421	33.3	203	101	M6x18	9	14.9	0.22
SAPL-D1-28 x 55	17	20	26	470	33.3	180	92	M6x18	10	14.9	0.22
SAPL-D1-30 x 55	17	20	26	510	33.3	169	92	M6x18	10	14.9	0.24
SAPL-D1-32 x 60	17	20	26	676	42.1	198	106	M6x18	12	14.9	0.27
SAPL-D1-35 x 60	17	20	26	745	42.1	181	106	M6x18	12	14.9	0.27
SAPL-D1-38 x 65	17	20	26	892	47.0	183	107	M6x18	14	14.9	0.30
SAPL-D1-40 x 65	17	20	26	941	47.0	174	107	M6x18	14	14.9	0.30
SAPL-D1-42 x 75	20	24	32	1490	70.6	214	121	M8x22	12	35	0.51
SAPL-D1-45 x 75	20	24	32	1600	70.6	200	121	M8x22	12	35	0.51
SAPL-D1-48 x 80	20	24	32	1700	70.6	188	113	M8x22	12	35	0.55
SAPL-D1-50 x 80	20	24	32	1770	70.6	180	113	M8x22	12	35	0.55
SAPL-D1-55 x 85	20	24	32	2390	86.2	201	130	M8x22	14	35	0.60
SAPL-D1-60 x 90	20	24	32	2610	86.2	184	123	M8x22	14	35	0.64
SAPL-D1-65 x 95	20	24	32	3228	99	225	154	M8x22	16	35	0.70
SAPL-D1-70 x 110	24	28	38	4811	138	241	154	M10x25	14	69	1.24
SAPL-D1-75 x 115	24	28	38	5154	138	225	147	M10x25	14	69	1.29
SAPL-D1-80 x 120	24	28	38	5497	138	212	140	M10x25	14	69	1.35
SAPL-D1-85 x 125	24	28	38	6675	158	227	155	M10x25	16	69	1.43
SAPL-D1-90 x 130	24	28	38	7069	158	214	149	M10x25	16	69	1.5
SAPL-D1-95 x 135	24	28	38	8393	176	229	161	M10x25	18	69	1.54
SAPL-D1-100 x 145	26	33	45	10226	204	232	160	M12x30	14	69	2.2
SAPL-D1-110 x 155	26	33	45	11248	204	211	149	M12x30	14	123.3	2.3
SAPL-D1-120 x 165	26	33	45	14020	234	221	160	M12x30	16	123.3	2.4
SAPL-D1-130 x 180	34	38	50	18986	293	195	140	M12x35	20	123.3	3.6
SAPL-D1-140 x 190	34	38	50	22494	321	199	147	M12x35	22	123.3	3.9
SAPL-D1-150 x 200	34	38	50	26295	351	203	152	M12x35	24	123.3	4.0
SAPL-D1-160 x 210	34	38	50	33756	422	229	174	M12x35	26	123.3	4.3
SAPL-D1-170 x 225	38	44	58	39483	465	212	160	M14x40	22	187	5.7
SAPL-D1-180 x 235	38	44	58	45606	507	218	167	M14x40	24	187	6.0
SAPL-D1-190 x 250	46	52	66	56163	591	199	152	M14x45	28	187	8.2
SAPL-D1-200 x 260	46	52	66	63342	633	203	156	M14x45	30	187	8.6

※ Pt(허용 트러스트)는 토크가 0일때 수치를 나타내고, Tc(최대 허용 토크)는 트러스트 하중이 0일때 수치를 나타냅니다. 트러스트와, 토크가 복합적으로 나타날 경우 반드시 계산식을 참고하세요. (설계 및 선정 가이드)

※ 최상의 성능을 발휘하기 위해서는 축/허브/본체 내면/커버 외면의 녹, 먼지 등의 이물질을 완전히 제거해야 합니다. ※ d: 65 ~ 200 형번은 2015년 5월 출시 예정