


■ポイントタップオーバーサイズ

(メッキ加工用・熱処理加工用)
ホモ処理加工

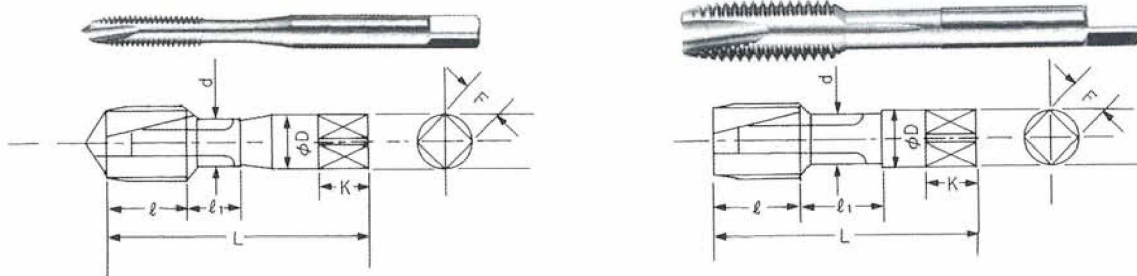

●SKH

寸法	L	ℓ	ℓ ₁	°d	°D	K	F	溝数	+0.1	+0.2	+0.3	価格
3×0.5	46	11	7	2.35	4	6	3.2	3	○	○	—	
4×0.7	52	13	8	3.0	5	7	4	3	○	○	—	
5×0.8	60	16	9	3.75	5.5	7	4.5	3	○	○	—	
6×1.0	62	19	11	4.7	6	7	4.5	3	○	○	○	
8×1.25	70	22	16.5	6.1	6.2	8	5	3	○	○	○	
10×1.5	75	24	19	6.9	7	8	5.5	3	○	○	○	
12×1.75	82	29	20	8.4	8.5	9	6.5	3	○	○	○	
14×2.0	88	30	22	10.4	10.5	11	8	3	—	○	○	
16×2.0	95	32	23.5	12.4	12.5	13	10	3	○	○	○	
18×2.5	100	37	23	13.9	14	14	11	3	—	○	○	
20×2.5	105	37	25	14.9	15	15	12	3	—	○	○	
22×2.5	115	38	31	16.9	17	16	13	3	—	—	○	
24×3.0	120	45	28	18.9	19	18	15	3	—	—	○	
27×3.0	130	45	37	19.9	20	18	15	3	—	—	○	
30×3.5	135	48	37	22.9	23	20	17	3	—	—	○	
33×3.5	145	50	45	24.8	25	22	19	3	—	—	○	
36×4.0	155	53	47	27.8	28	24	21	3	—	—	○	

上記以外の寸法も在庫しております。御照会下さい。○印即納

受注生産も受け賜わります。

■ポイントタップ一般用

●SKH ホモ処理加工

寸法	全長	刃長	軸径	角長	角巾	溝数	価格
3×0.5	46	18	4	6	3.2	3	
4×0.7	52	20	5	7	4	3	
5×0.8	60	22	5.5	7	4.5	3	
6×1.0	62	24	6	7	4.5	3	
8×1.25	70	30	6.2	8	5	3	
10×1.5	75	32	7	8	5.5	3	
12×1.75	82	38	8.5	9	6.8	3	