


アミメガスケット (AG4)

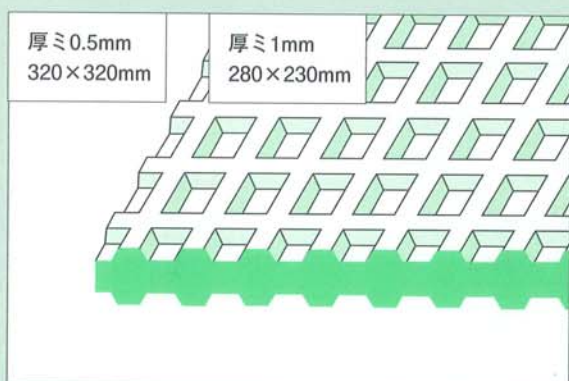

アミメガスケットとは

株式会社阪上製作所が開発したゴムシートガスケットです。シート表面に形成されたアミメ構造により、従来のゴムシートガスケットで問題とされていた締付時の伸び出しを少なくするとともに、一段と優れた密封性能を発揮します。

特徴

- (1) 小さな締付力で相手面になじみ密封性に優れています。
- (2) 締付によるゴムの伸び出しがほとんどありません。
- (3) 相手面を腐食させたりこびりつきがありません。
- (4) 耐候性・耐水性・耐油性に優れています。
- (5) 希望の形状に製作(打抜き)が可能です。

アミメガスケットの形状設計および仕様選定の要領については次の表を参照して下さい。

厚み	1mm			0.5mm	
材質	サブラチックRD911・RD914 (特殊配合NBR Hs90)			サブラチックRN917 (特殊配合NBR Hs90)	
使用温度範囲	-30 ~ 80℃				
厚み公差	1 +0.35 -0.15 mm			0.5 +0.3 -0.1 mm	
形状寸法公差	75以下	75をこえ 100以下	100をこえ 150以下	150をこえ 200以下	200をこえるもの
	±0.45mm	±0.6mm	±0.9mm	±1.2mm	±(寸法×0.006)
最小設計幅	3mm			2mm	
推奨面圧	1~5MPa (10~50kgf/cm ²)			2~6MPa (20~60kgf/cm ²)	

アミメガスケット寸法表

単位：mm

呼び番号	ガスケット寸法		
	横	縦	厚み
AG4 280×230×1	280	230	1
AG4 280×230×1.5	280	230	1.5
AG4 280×230×2	280	230	2
AG4 320×320×0.5	320	320	0.5

★ご注文・お問い合わせは、呼び番号にてご指示下さい。

★表中 呼び番号が色地のものは、在庫しております。