




SWウェアリング

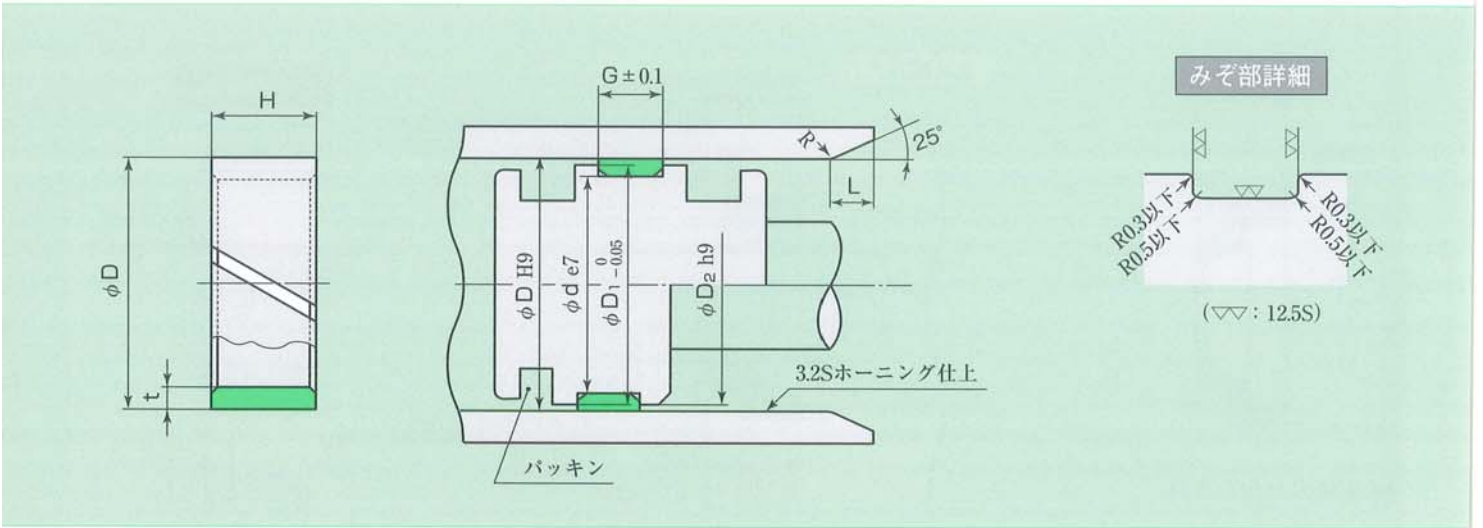

SWウェアリング寸法表

単位：mm

呼び寸法	ウェアリングおよびみぞ寸法						
標準(PB 201)	D	d	H	t	G	D ₁	D ₂
SW- 30	30	26	5	2	5	29.5	29
SW- 31.5	31.5	27.5	8	2	8	31.0	30
SW- 32	32	28	8	2	8	31.5	30.5
SW- 35	35	31	8	2	8	34.5	33.5
SW- 35.5	35.5	31.5	10	2	10	35.0	34
SW- 40	40	36	10	2	10	39.5	38.5
SW- 45	45	41	12	2	12	44.5	43.5
SW- 50	50	46	12	2	12	49.5	48.5
SW- 53	53	47	16	3	16	52.4	51
SW- 55	55	49	16	3	16	54.4	53
SW- 56	56	50	16	3	16	55.4	54
SW- 60	60	54	16	3	16	59.4	58
SW- 63	63	57	16	3	16	62.4	61
SW- 65	65	59	16	3	16	64.4	63
SW- 70	70	64	20	3	20	69.4	68
SW- 71	71	65	20	3	20	70.4	69
SW- 75	75	69	20	3	20	74.4	73
SW- 80	80	74	20	3	20	79.4	78
SW- 85	85	79	20	3	20	84.4	83
SW- 90	90	84	25	3	25	89.4	88
SW- 95	95	89	25	3	25	94.4	93
SW- 100	100	94	25	3	25	99.4	98
SW- 105	105	99	25	3	25	104.4	103
SW- 110	110	104	30	3	30	109.4	108
SW- 112	112	106	30	3	30	111.4	110
SW- 115	115	109	30	3	30	114.4	113
SW- 120	120	114	30	3	30	119.4	118
SW- 125	125	119	30	3	30	124.3	123
SW- 130	130	124	30	3	30	129.3	128
SW- 135	135	129	30	3	30	134.3	133

★ご注文・お問合せは、呼び番号にてご指示下さい。

★表中・呼び番号が色地のものは在庫しております。