

冷凍式エアドライヤ

IDFA60・70・80・90 Series

(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃)

型式表示方法

IDFA **60** - **23** - □

● サイズ

60
70
80
90

● 電圧

記号	電圧
23	単相 AC230V(50Hz)

● オプション


記号	オプション内容
無記号	なし
A	圧縮空気冷却用
C	銅管防錆処理
G	中国語銘板、中国語取扱説明書付
L	ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)
R	漏電ブレーカ付
T	運転、異常信号出力および遠隔操作端子台付
V	タイマー式電磁弁型オートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)

注1) オプションの組合せはアルファベット順に表示してください。

注2) LとVの組合せはできません。

交換部品


オートドレン

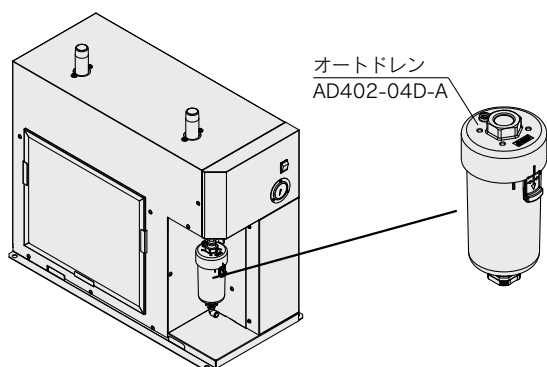


オートドレン交換部品品番

品名	品番	数量
エレメント	AD402P-040S	1
ケースOリング	KA00463	1
ケースアセンブリ ^{注)}	AD52-A	1

注) ケースOリングが付属となります。
ドレンチューブ接続用ワンタッチ管継手は付属されません。

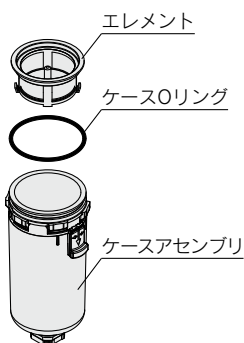

防塵フィルタ

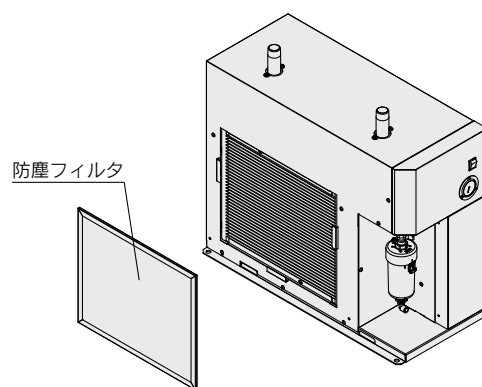

防塵フィルタ交換部品品番

品番	数量	寸法(mm)	適用型式
IDF-S0530	1	H370×W440	IDFA60用
IDF-S0531	1	H614×W440	IDFA70用
IDF-S0535	1	H614×W556	IDFA80, IDFA90用