


型式表示方法

マニホールド **ZZA1 08 - 3 P**

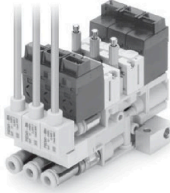

連数

| | |
|----|----|
| 01 | 1連 |
| 02 | 2連 |
| 08 | 8連 |

● 右側共通空気圧供給 (P) ポート (真空 (V) ポート側から見て)

| 記号 | 適用チューブ径 |
|----|---------------|
| 0 | 継手なし (M5×0.8) |
| 2 | 4 (ストレート) |
| 3 | 6 (ストレート) |
| 5 | 4 (エルボ) |
| 6 | 6 (エルボ) |
| P | プラグ付 |

● 左側共通空気圧供給 (P) ポート (真空 (V) ポート側から見て)

| 記号 | 適用チューブ径 |
|----|---------------|
| 0 | 継手なし (M5×0.8) |
| 2 | 4 (ストレート) |
| 3 | 6 (ストレート) |
| 5 | 4 (エルボ) |
| 6 | 6 (エルボ) |
| P | プラグ付 |

最大同時作動連数


| マニホールド型式 | エジェクタノズル径 | |
|--------------------|-----------|------|
| | φ0.5 | φ0.7 |
| ZZA1 連数 -2P -5P | 4連 | 2連 |
| ZZA1 連数 -22 -55 | 8連 | 4連 |
| ZZA1 連数 -3P | 8連 | 4連 |
| ZZA1 連数 -6P | 6連 | 3連 |
| ZZA1 連数 -33 | 8連 | 8連 |
| ZZA1 連数 -66 | 8連 | 6連 |

マニホールドタイプ手配例

- ZZA108-2P → 1ヶ
- * ZA1071-K15L-FP1-M2 → 4ヶ (1連目~4連目)
- * ZA1051-Q15L-FB-M1 → 3ヶ (5連目~7連目)
- * ZA1-BP1 → 1ヶ (8連目)

— ブランキングプレート Ass'y

(注) 真空ポートを手前にして左側から1連目になります。

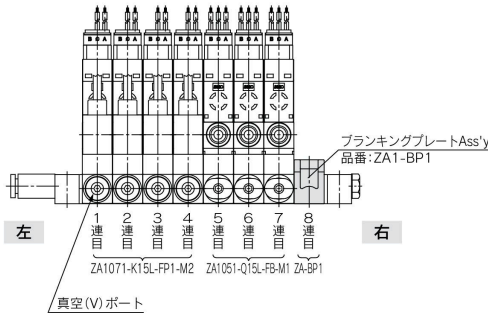

流量特性・排気特性 (代表値)

