

10-S070 series

小型直動
3ポートソレノイドバルブ



方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気
清浄化機器

モジュラ
F.R.


圧力制御機器

管継手 & チューブ

駆動制御機器



圧カセ
スイッチ

バルブ型式表示方法

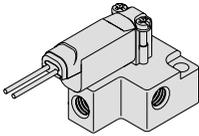

ベース配管形

 直接配管形

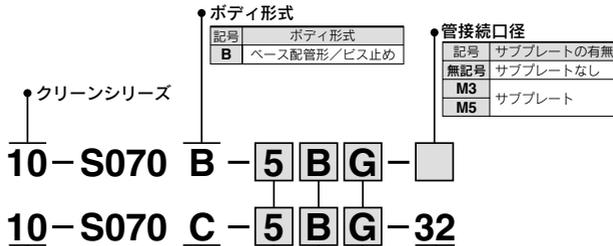

ボディ形式

記号	ボディ形式
C	直接配管形

コイル電圧

記号	電圧
5	24VDC
6	12VDC
V	6VDC
S	5VDC
R	3VDC

管接続口径

記号	ポート接続	適用チューブ
32	バーブ継手	φ3.18/φ2

消費電力-圧力仕様-流量

記号	消費電力 W	最高使用圧力 MPa	Cv値
A	0.35	0.1	0.016
		0.3	0.011
C	0.5	0.3	0.016
		0.5	0.011
E ^{注)}	0.1	0.1	0.011
F ^{注)}	(省電力回路付)	0.3	0.006

注) 準標準仕様、DC24Vプラグリードタイプのみに対応

リード線取出し方法

G-グロメット	C-プラグリード ランプ・サージ電圧 保護回路付
CO-プラグリード、コネクタなし ランプ・サージ電圧 保護回路付	



オーダーメイド仕様
(詳細はP.670をご参照ください。)

表示記号	仕様/内容
X26	グロメットタイプ リード線長さ特殊仕様
X50	ユニバーサル仕様
X62	ノーマルオープン仕様