

30タイプ

品番	寸法				材質・仕様					開口面積 (cm ²)
	A	B	C	D	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③本体押え枠	④防水パッキン	⑤防塵フィルター	
G2-30BF	350	300	294	335	電気亜鉛めっき鋼板 2.3mm	電気亜鉛めっき鋼板 1.6mm	鋼板 1.6mm	ネオプレンスポンジ	不織布フィルター 品番: G30BF-F	216
G2-30BFS					ステンレス 1.5mm	電気亜鉛めっき鋼板 1.6mm	鋼板 1.6mm			
G2-30BF-AS					ステンレス 1.5mm	ステンレス 1.5mm	ステンレス 1.5mm			

45タイプ

品番	寸法				材質・仕様					開口面積 (cm ²)
	A	B	C	D	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③本体押え枠	④防水パッキン	⑤防塵フィルター	
G2-45BF	500	450	444	485	電気亜鉛めっき鋼板 2.3mm	電気亜鉛めっき鋼板 1.6mm	鋼板 1.6mm	ネオプレンスポンジ	不織布フィルター 品番: G45BF-F	335
G2-45BFS					ステンレス 1.5mm	電気亜鉛めっき鋼板 1.6mm	鋼板 1.6mm			
G2-45BF-AS					ステンレス 1.5mm	ステンレス 1.5mm	ステンレス 1.5mm			

備考	鋼板: 錆止塗装 ステンレス: ヘアライン仕上	鋼板: 錆止塗装 電気亜鉛めっき鋼板: 塗装無	鋼板: クロメートメッキ	アルミ枠付
----	----------------------------	----------------------------	--------------	-------

※ 錆止塗料: ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。 ※ ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。
※ 開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45(耐塩フィルター付はIP55)

PAT.P(商品コード0501)


RoHS



錆止塗料はRoHS対応済です



裏面の吹込防止カバーに樹脂を採用し、軽量化とコストダウンを実現しました!

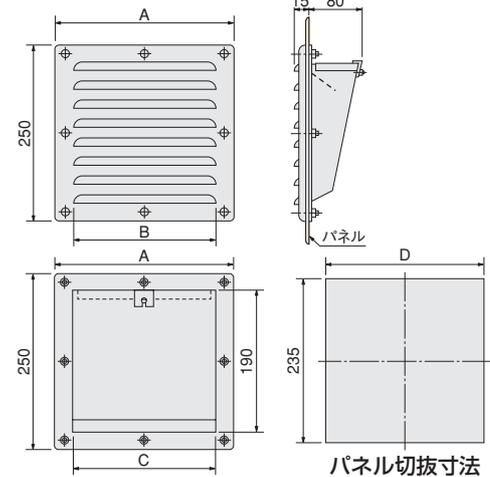

特長

- 裏面の吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また、吹込防止カバーに塗装が不要となりますので、コストの削減が図れます。
- 防水性に優れ JIS C 4620、JIS C 0920 (防噴流試験) に耐える構造になっています。(IP45)

品番	寸法				材質・仕様					開口面積 (cm ²)
	A	B	C	D	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③本体押え枠	④防水パッキン	⑤防塵フィルター	
G2-20BFP	250	200	194	235	鋼板 2.3mm	樹脂製	鋼板 1.6mm	ネオプレンスポンジ	不織布フィルター	100
G2-20BFPS	250	200	194	235	ステンレス 1.5mm	樹脂製	ステンレス 1.5mm	ネオプレンスポンジ	品番: G20BFP-F	100
G2-45BFP	500	450	444	485	電気亜鉛めっき鋼板 2.3mm	樹脂製	鋼板 1.6mm	ネオプレンスポンジ	不織布フィルター	335
G2-45BFPS	500	450	444	485	ステンレス 1.5mm	樹脂製	ステンレス 1.5mm	ネオプレンスポンジ	品番: G45BFP-F	335

※ 錆止塗料: ロックペイント社製050-4113。上塗りに特殊塗装をされる場合はご相談ください。詳細は巻末の技術資料をご参照ください。 ※ ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。
※ 開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! G2-15/30BFの樹脂製吹込防止カバータイプです。

NEW

RoHS



用途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。

特長

- 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また、塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
- 防水性に優れ、JIS C 4620、JIS C 0920 (防噴流試験) に耐える構造になっています。
- 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。

品番	寸法		材質・仕様						備考
	A	A-15	①通気ギャラリー	②吹込防止カバー	③防水パッキン	④本体押え枠	⑤防塵フィルター	⑥フィルター押え	
G2-15BFP2	200	185	鋼板 2.3t	ポリプロピレン	ネオプレンスポンジ	鋼板 1.6mm	不織布フィルター	ポリプロピレン	IP45
G2-15BFP2S			SUS304 1.5t	ポリプロピレン	ネオプレンスポンジ	鋼板 1.6mm	不織布フィルター	ポリプロピレン	IP45 SUS製ギャラリー
G2-15BFP2S-T			SUS304 1.5t	ポリプロピレン	ネオプレンスポンジ	SUS304 1.5mm	耐塩フィルター	ポリプロピレン	IP55 耐塩フィルター付
G2-30BFP2	350	335	電気亜鉛めっき鋼板 2.3t	ポリプロピレン	ネオプレンスポンジ	鋼板 1.6mm	不織布フィルター	ポリプロピレン	IP45
G2-30BFP2S			SUS304 1.5t	ポリプロピレン	ネオプレンスポンジ	鋼板 1.6mm	不織布フィルター	ポリプロピレン	IP45 SUS製ギャラリー
G2-30BFP2S-T			SUS304 1.5t	ポリプロピレン	ネオプレンスポンジ	SUS304 1.5mm	耐塩フィルター	ポリプロピレン	IP55 耐塩フィルター付

