

薄型防噴流ギャラリー（塩害対策仕様 GTS-20W-ST） IP55（カテゴリ-2）

PAT.P(商品コード0502)



前面からフィルターの交換ができます！

大好評の薄型防噴流ギャラリーに塩害対策仕様の20タイプができました！

RoHS NEW GTS-20W-ST



裏面（耐塩フィルター付）

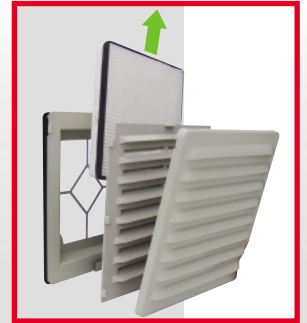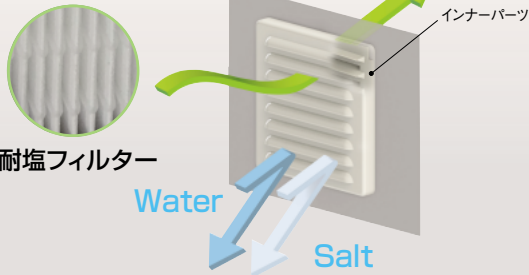

盤に取付たまま前面からフィルターの交換が可能です！

用途



沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。

特長

1. 従来品と同等の保護等級（IP55）を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
2. インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。
3. 前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
4. 背面側には160角ファンの取付が可能です。


（ファン取付時は排気用としてご使用ください。）

番号	部品名	材質仕様
①	アウタールーバー	SUS304 1.5mm 5Y7/1 塗装付き（半ツヤ） 開口部面積：125cm <sup>2</sup> （フィルター・インナーパーツ類は考慮せず）
②	インナールーバー	ポリプロピレン
③	耐塩フィルター	耐塩フィルター（補修効率90%） ※交換用口サイズ番：GTS20-FST
④	フィルターケース	SUS304 1.2mm 5Y7/1 塗装付き
⑤	防水パッキン	CRスポンジ
⑥	アウタールーバー取付ねじ	SUS(+）なべ平W・ナイロンW組込M5x8
⑦	皿ばねナット	SUS M6 8ヶ

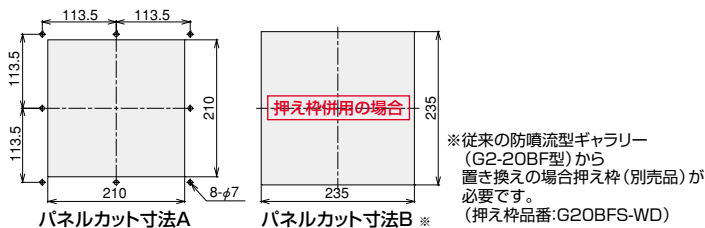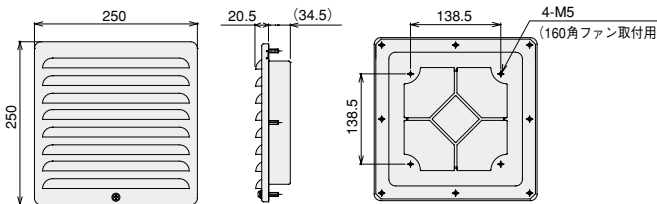


品番	付属ファン		最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	備考
	仕様	型番		
GTS-20W-ST	-	-	-	交換用
GTS-20W-ST-F1	AC100V 1個	山洋電気 109-601	1.63/1.85	フィルター品番
GTS-20W-ST-F2	AC200V 1個	山洋電気 109-602	1.63/1.85	GTS20-FST


新開発のインナールーバーが水の浸入を防ぎます！

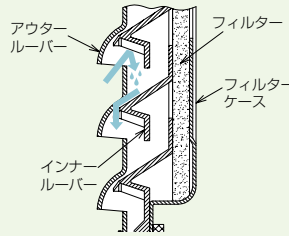

奥行き幅が大幅にサイズダウンしました！

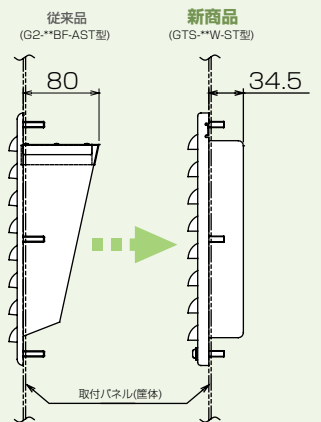

取付方法

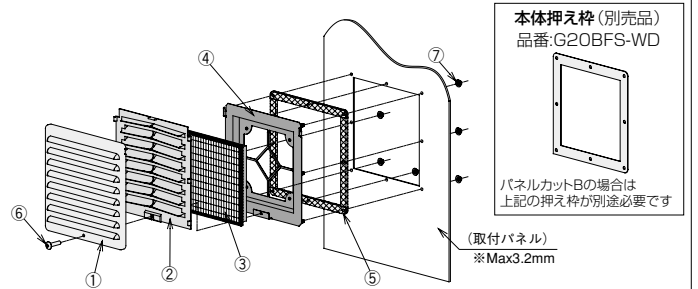

【フィルターの交換方法】  
⑥アウタールーバー取付ねじを外し、①アウタールーバーと②インナールーバーを外すと前面から簡単にフィルターを取り外すことができます。

■風量—初期圧力損失データ

