

## カド 角切り～な(パッキンコーナーカッター)

(商品コード0645)

パッキンのコーナー部がスッキリ

**NEW**

- コーナーを直角に
- 作業効率UP
- 防水効果UP




品番	全長(mm)	刃の巾(mm)	質量(g)
PCP-30	202	30	380

**■使用方法**

①切断中



②切断後

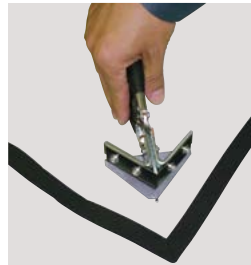


③パッキン貼付け

**用途**

分・配電盤、制御盤等の防水のために使用するスポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。

**特長**

- 1.従来はパッキンをつき合わせて貼っていましたが、この「角切り～な」を使用することによってコーナーを直角に切り欠くことができるため1本もので作業ができ作業効率もあがります。
- 2.仕上がりが美しく防水効果も高まります。
- 3.切断刃も簡単に交換できますので、いつでも新品の切れ味でお使いいただけます。

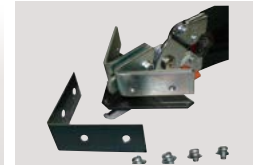替プレート:PCP-30GP  
(5枚1セット)替刃品番:PCP-30H  
(3枚1セット)**H型ゴムパッキン**

(商品コード0650)

**用途**


各種配電盤の窓枠用防水パッキンにご使用ください。

**特長**

- 1.耐候性、耐油性、耐薬品性、耐寒性、熱変化性に優れています。
- 2.ゴムに比べて屈曲疲労強度、老化性、耐オゾン性については数倍あります。

**材質**

特殊軟質性塩化ビニール(黒色)

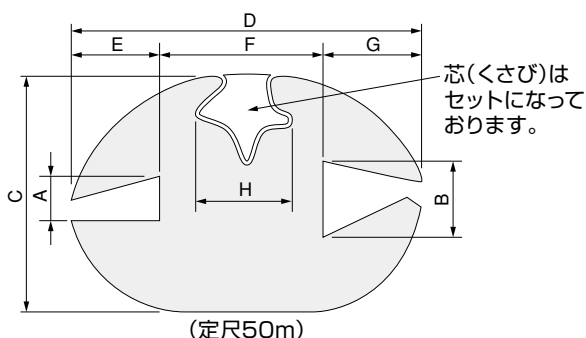

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
HK-1	1.5	2	10	15	7	4.6	4	6.4
HK-2	1.5	3.5	15	20	7	6	7	7
HK-4	1.6	2	14	22	7.5	6.5	8	8
HK-5	1.6	3	18	27	10.5	6	10.5	10
HK-6	1.6	5	15	20	7	6	7	7.5
HK-7	1.7	4.5	18	28	10	7.5	10.5	9
HK-9	2	2	20	30	10.5	9	10.5	10
● HK-11	2.3	5	15	23	7.5	7.5	8	8
HK-12	2.5	5	18	28	10	8	10	10
● HK-14	2.5	7	20	25	8.5	8	8.5	9
HK-16	3	1.6	14	20	6.5	6	7.5	5
HK-19	3	2	14	21	7	7	7	7.5
● HK-21	3	3.5	14	20	6.5	7	6.5	7.5
HK-23	3	5	18	28	10	8	10	11
● HK-24	3.2	5	18	28	10	8	10	10
HK-25	3.3	3.5	16	20	6.5	7	6.5	8.5
HK-26	4	5	20	23	8	7	8	8
HK-27	5	1.5	18	20	7.9	6.1	6	7
HK-31	5	2	20	30	10	9	11	9.5
HK-33	5	2.6	20	28	10	8	10	10
HK-34	5	5	18	28	10	8	10	10
HK-35	5	8	25	32	11	10	11	11
HK-36	6	3	21.5	32	12	8	12	10.5
HK-37	6.2	8	20	30	9.6	11	9.6	11
HK-38	6.3	3.2	20	30	10	10	10	9.5
HK-39	6.3	6.3	20	30	10	10	10	10
HK-44	8	10	20	30	10	10	10	10
HK-46	8	12	23	30	10	10	10	10

●印は在庫品(即納)、他は300m単位で作らせていただきます。納期は1ヶ月です。  
※最小曲げ半径はD寸法の3倍を目安にしてください。  
※芯はセットになっております。