

アダプタ

**CL-26** アリゲータクリップ  
¥1,200(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅳ 600V  
全長約95mm  
適合テストリード型名  
TL-26, TL-27, TL-28



CE

**MC-1** マグネットマルチコンタクト  
¥6,000(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V  
全長約75mm  
適合テストリード型名  
TL-26, TL-27, TL-28



CE

**MC-2** セイフティ・ジョークリップ  
¥5,000(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V  
全長約130mm  
適合テストリード型名  
TL-26, TL-27, TL-28



CE

**CL-27** アリゲータクリップ  
¥1,800(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V  
適合テストリード型名  
TL-26, TL-28



CE

**TL-A18** ピン式アダプタ  
¥1,800(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V  
CAT.Ⅱ 1000V  
全長約80mm  
φ2mmピン式アダプタ  
適合テストリード型名  
TL-26, TL-28



CE

**TL-A51** ピン式アダプタ  
¥1,800(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V  
φ3.7mm長ピン式アダプタ  
適合テストリード型名  
TL-26, TL-28



CE

ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。

**CL-561** アリゲータクリップ  
¥1,800(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V  
全長約80mm  
適合本体型名  
HG561H



CE

**CL-14** アリゲータクリップ小  
¥1000(税抜)

テストリード棒先端差込用  
全長約0.2m  
適合テストリード型名  
アクセサリ対応表参照



電流測定はできません。

**CL-13a** アリゲータクリップ  
¥600(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V  
テストリード棒先端差込用  
全長約70mm  
適合テストリード型名  
TL-21a, TL-23a, TL-25a



CE

**CL-15a** アリゲータクリップ大  
¥600(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V  
テストリード棒先端差込用  
全長約0.2m  
適合テストリード型名  
アクセサリ対応表参照



CE

**CL-DG3a** アリゲータクリップ特大  
¥1,400(税抜)

IEC61010 CAT.Ⅲ 600V  
テストリード棒先端差込用  
全長約0.3m  
適合テストリード型名  
TL-21a, TL-23a, TL-25a




CE

クリップリード

**CL-506a** クリップリード  
¥900(税抜)

hFE測定用  
全長約0.3m  
適合本体型名  
CX506a

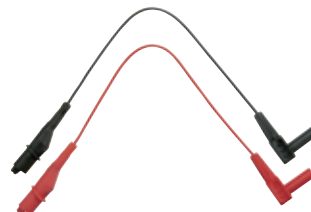

CE

**TL-9IC** ICクリップ  
¥1,400(税抜)

テストリード棒の先端差込用  
全長約0.2m  
適合テストリード型名  
アクセサリ対応表参照



電流測定はできません。

**TL-A7M** 細ピン式アダプタ  
¥1,200(税抜)

ピン先φ0.7mm×長さ15mm  
全長約0.2m  
形状記憶合金



φ0.7mmのピンでの電流測定範囲は1A以下となります。

**TL-A7M2** 細ピン式アダプタ  
¥1,400(税抜)

ピン先φ0.7mm×長さ15mm  
全長約60mm  
形状記憶合金



φ0.7mmのピンでの電流測定範囲は1A以下となります。

デジタルマルチメータ  
M O テスタ

アナログマルチテスタ

クランプメータ

絶縁抵抗計

各種測定器

接地抵抗計 漏電計 照度計 光パワーメータ他

アクセサリ