


# メタルジョイント

ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイント。  
 固定力に優れ、組み立て・分解が自由自在です。  
 メタルジョイントは複数の部品を組み合わせたセット品です。  
 単品（構成部品）単位での納品もできます。  
 また、脱六価クロムを実現したRoHS対応製品です。


セット品例 (NSJ-2)

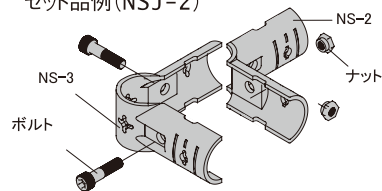


● 規格

材料	鋼板
肉厚	2.6mm

■パイプは下記の位置まで挿入してください。

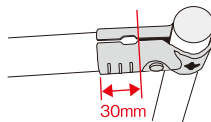

■締め付けは、六角レンチ5mm (JIS規格) を使用してください。

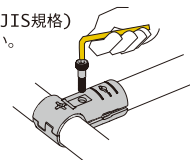

セット品・標準タイプ (黒色カチオン電着塗装)

品番	NSJ-1	NSJ-2	NSJ-3	NSJ-4	NSJ-5	NSJ-6
形状						
セット内容	 NS-1…2個 ボルト・ナット…1組	 NS-2…1個 NS-3…1個 ボルト・ナット…2組	 NS-2…2個 NS-4…1個 ボルト・ナット…3組	 NS-4…2個 ボルト・ナット…2組	 NS-2…4個 ボルト・ナット…4組	 NS-7…2個 ボルト・ナット…1組

品番	NSJ-7	NSJ-8	NSJ-9	NSJ-10	NSJ-11	NSJ-12
形状						
セット内容	 NS-5…2個 NS-6…2個 ボルト・ナット…2組	 NS-8…1個 NS-9…1個 (メネジ付) PJ-605…1個 / ボルト…1本	 NS-10…1個 NS-11…1個 (ナット付) ボルト…1本	 NS-12…2個 PJ-608N…1個 ボルト・ナット…1組	 NS-13…2個 ボルト・ナット…1組	 NS-6…4個 NS-14…2個 ボルト・ナット…4組

品番	NSJ-15	NSJ-16	NSJ-17 <span style="color:red">NEW</span>
形状			
セット内容	 NS-15…2個 PJ-608N…1個 ボルト・ナット…2組	 NS-16…2個 ボルト・ナット…2組	 NS-17…2個 ボルト・ナット…1組

スペーシアだけの3つの特長

<p>1.組み立て作業時に便利！</p> <p>位置決めマーキングが確認できる<b>十字穴</b>付き。</p>	<p>2.パイプとジョイントのリベット止めに対応！</p> <p>固定用<b>リベット止め穴</b>が付いています。</p>	<p>3.パイプの挿入位置をひと目で確認！</p> <p>視認に便利な<b>切り欠き</b>付きです。</p>
--	--	---