

# 純正部品

## 開閉用 純正部品

■材 質 S:スチール B:真鍮 SUS:ステンレス P:AAS樹脂 PP:ポリプロピレン G:ゴム  
 ■表面仕上げ 3C:三価クロメート処理 AL:アルマイト処理 CT:黒色カチオン電着塗装 N:ニッケルメッキ

品番	JB-101	JB-102	JB-103	JB-104	JB-105	JB-106	JB-106B	JB-110A	JB-111A
品名	かぎ金具A	かぎ金具B	かぎ金具C	引っ掛け金具A	引っ掛け金具B	はめ込み金具A	はめ込み金具B	パイブロック金具A	ヒンジ金具180
外観									
材質・表面処理	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C

※JB-103～JB-111Aをパイプに取り付けるにはリベット等で固定する必要があります。




### JB-101、102、103使用例

### JB-105、104使用例

### JB-106使用例

### JB-110A使用例

### JB-111A使用例

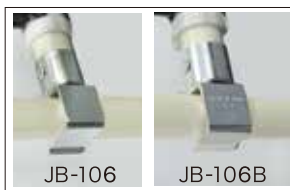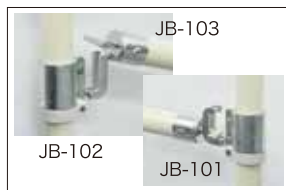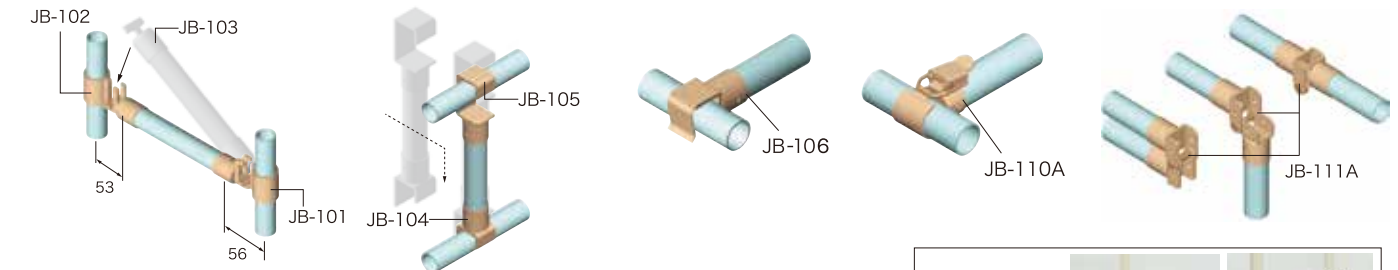

品番	JB-112	JB-151	JB-152	JB-153	JB-160	JB-161	JB-162
品名	パイプロック金具	固定金具P70 (M8×20ボルト、ナット、SW付き)	回転金具P70 (M6×25ボルト付き PJ-605付き)	回転金具A270 (M6×15ボルト、ナット付き)	ロック付受け金具180 (M6×10ボルト付き)	回転ロックP50A (M4トラスネジ、ナット、SW付き)	回転ロックP50B (M4×10トラスネジ、ナット、SW付き)
外観							
材質・表面処理	S/3C	S/3C	S/3C+PE	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C

品番	JB-163	JB-164	JB-165	JB-166	JB-167
品名	回転ロックP37A (M4×10トラスネジ、ナット、SW付き)	鍵ロック金具 (M6×25ボルト、ナット付き) (ボルトM6×30、緩み止めナット付き PJ-605付き)	棚フック金具	回転金具 (M6×25ボルト、ナット付き PJ-605付き)	開閉用ロック金具 (M6×10ボルト付き)
外観					
材質・表面処理	S/3C	S/3C+PE	S/3C+G	S/3C+PE	S/3C

